

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

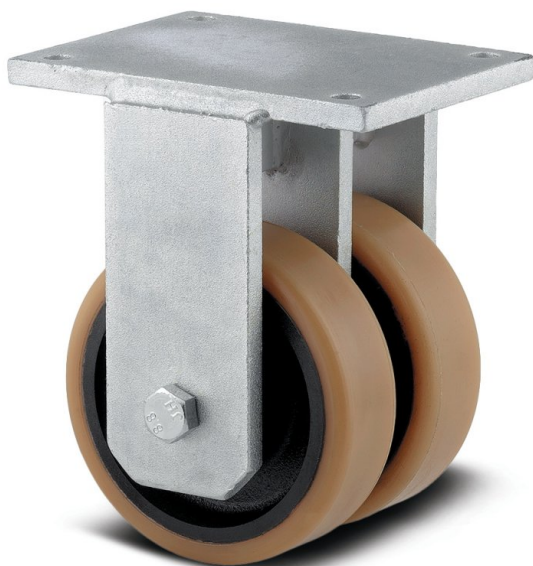


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Oмикron twin
Typ	Bockrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2000 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	3750 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	275 mm
Gesamtbreite	154 mm
Gesamtgewicht	15,77 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Farbe	Transparente Beschichtung
Lubrication nipple	1
Dom Durchmesser	160 mm

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenlänge	200 mm
Plattenbreite	160 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	160 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964

Bestellnummer 00801882

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

