

NOVATECH

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	3120 kg
6km/hの耐荷重	2600 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	5200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	18.81 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	100 mm
車軸穴径	40 mm
ハブの長さ	120 mm
ボディ幅	100 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

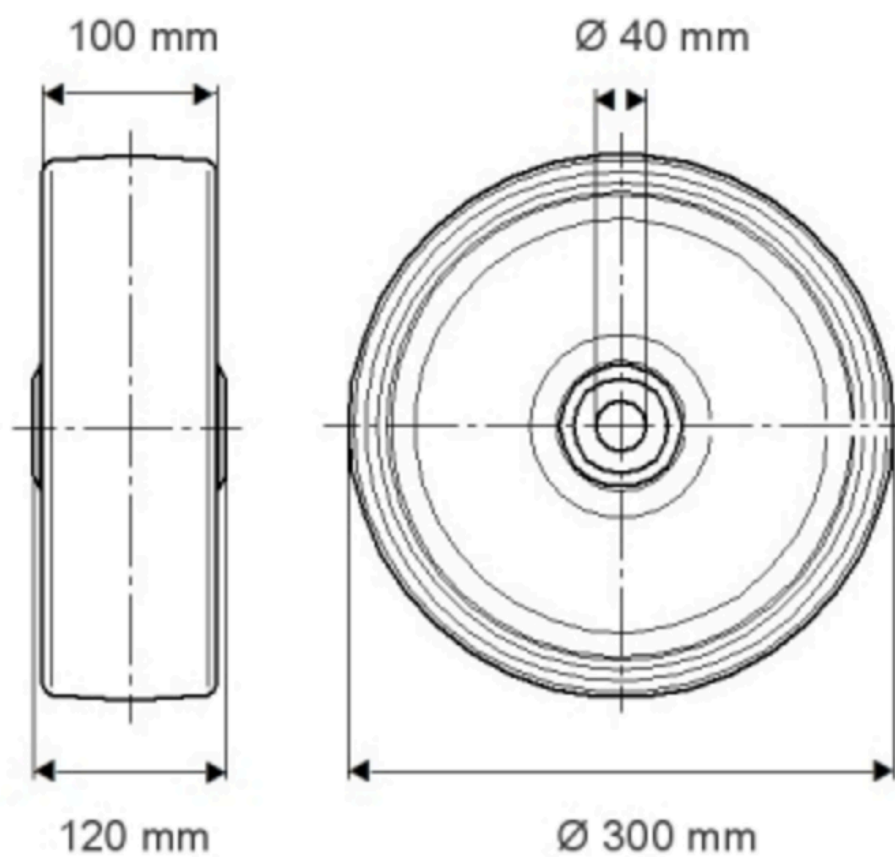


NOVATECH

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

注文番号 008011751

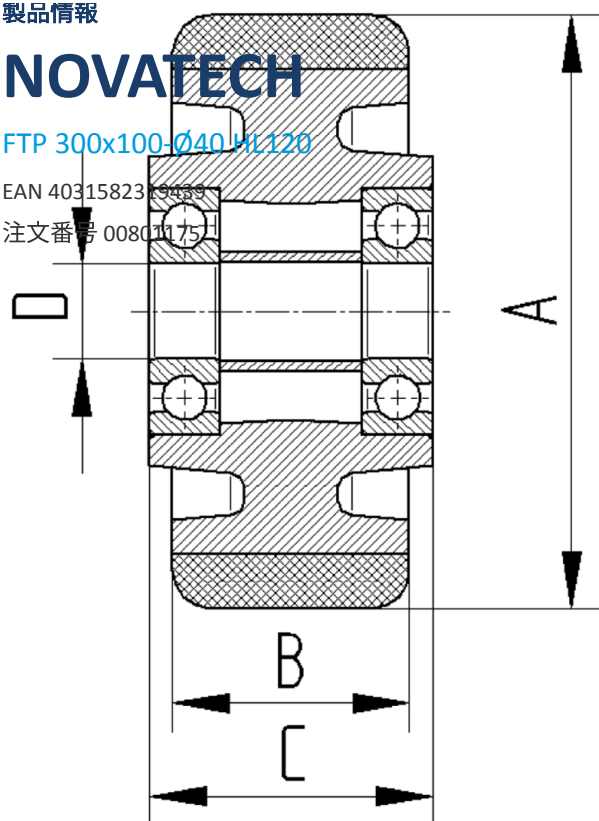

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.