

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130

EAN 4031582412611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Produktname                 | Linea clinic                             |
| Typ                         | Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller |
| Norm                        | ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen    |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 150 kg                                   |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                                   |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                                     |
| Rostfrei                    | Ja                                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 300 kg                                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                                   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                    |
| Bauhöhe                     | 130 mm                                   |
| Gesamtbreite                | 71 mm                                    |
| Gesamtgewicht               | 0,85 kg                                  |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd     |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 102,5 mm             |
| Störkreis       | 205 mm               |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 125 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |

## BEFESTIGUNG

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schalnocken, kurz                                                       |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge        | 42 mm                                                                                                  |
| Hinweis            | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA CLINIC


5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130

EAN 4031582412611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

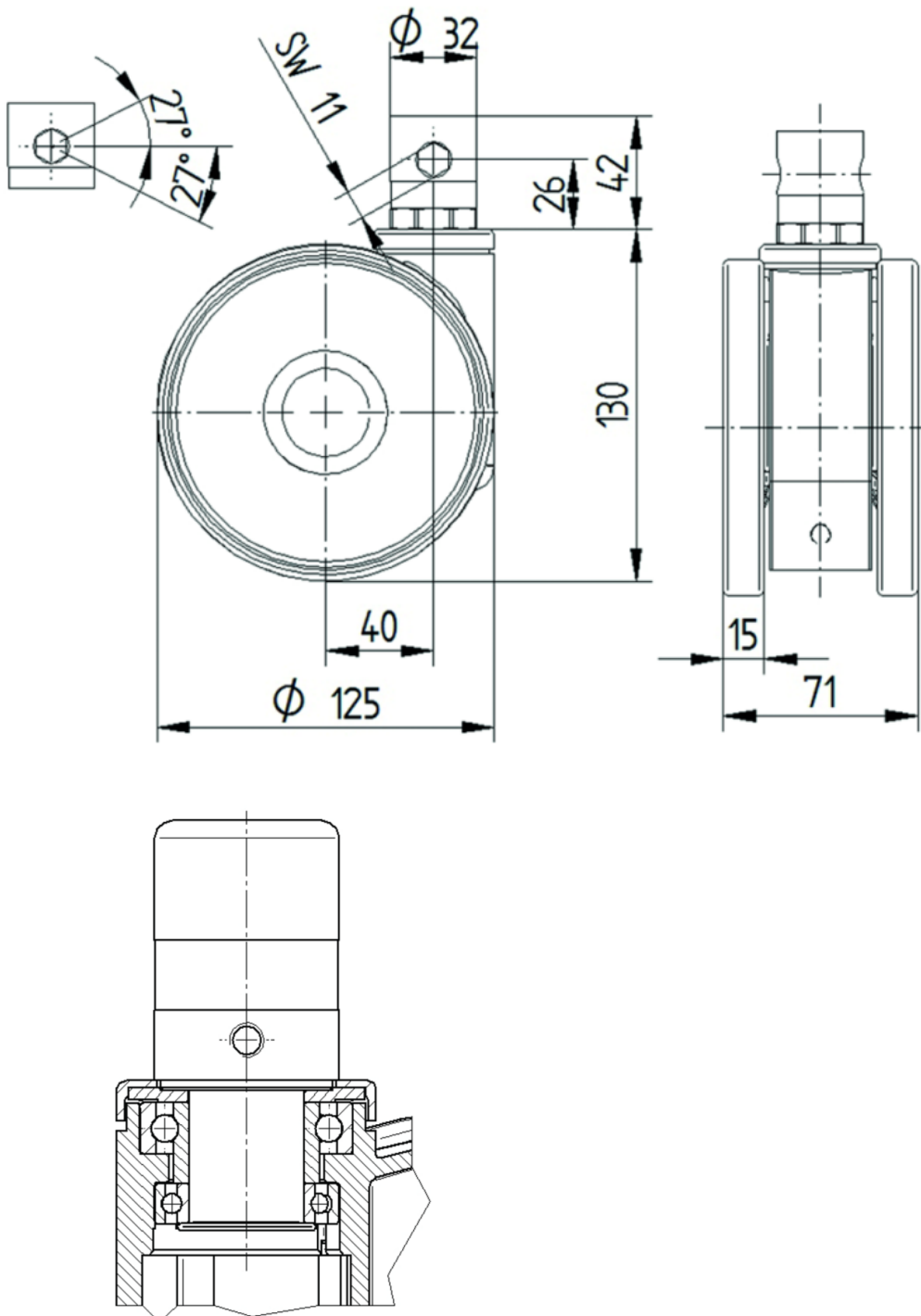

Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF Design  
Award  
product  
design  
award