

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●○○○
動きのノイズ	●●●●●
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	960 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	9.8 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	鋳鉄
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	85 mm
車軸穴径	30 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	85 mm
トレッドの硬度 (A)	67 ショアA

PURETECH


FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

注文番号 00801896
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

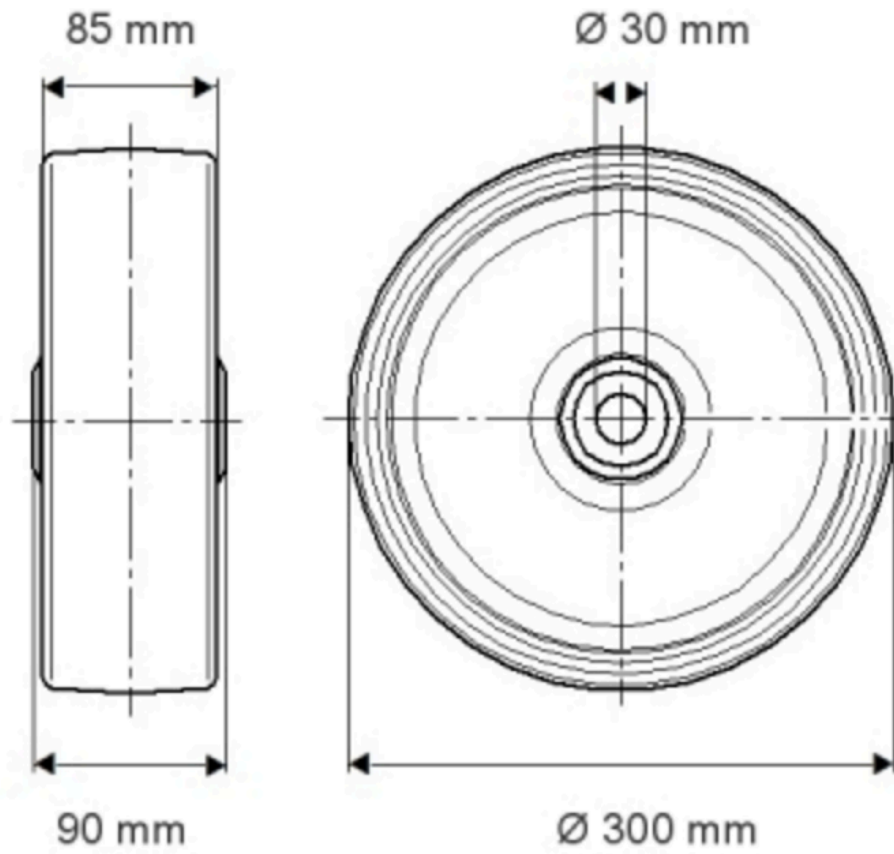


製品情報

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

注文番号 00801896

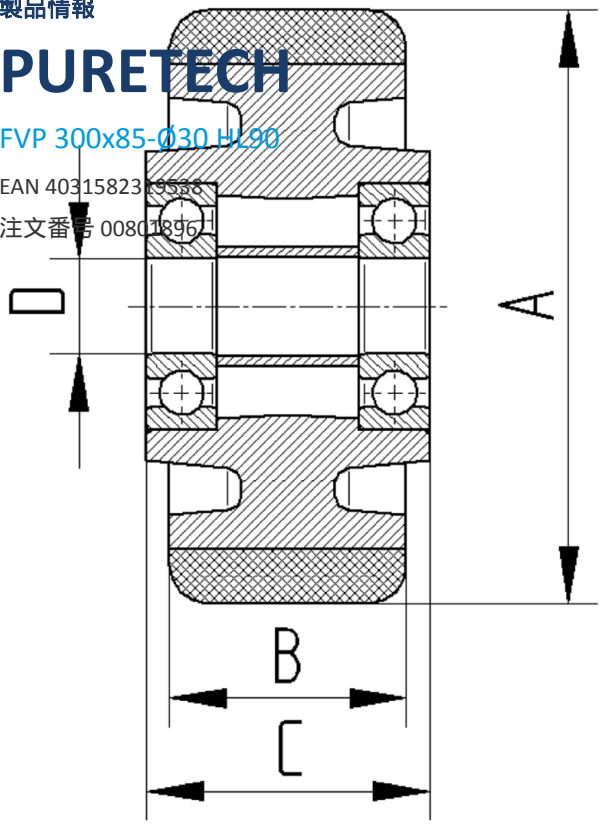

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.