


## GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

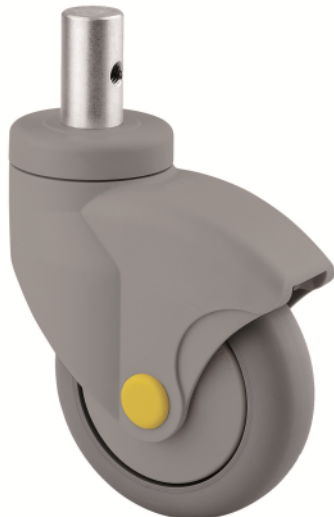

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

製品名 Galea stainless

ハウジングタイプ 自在キャスター

標準 EN12530 - デバイスカスター

3km/hの耐荷重 100 kg

導電性 ✓

ステンレス ✓

静荷重 200 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

取付高 162 mm

全幅 65 mm

総重量 0.639 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
トレッド色	トラフィックグレー-A (RAL7042)
車輪色	トラフィックグレー-A (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	90 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	シルバークグレー (RAL7001)
オフセット	40 mm
旋回半径	95 mm
旋回径	190 mm
ドーム径	59 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm

# GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

