

# LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname                 | Linea light           |
| Typ                         | Lenkrolle             |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                  |
| Rostfrei                    | Nein                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                 |
| Bauhöhe                     | 75,5 mm               |
| Gesamtbreite                | 55 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,18 kg               |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Stift, drehbar       |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 23 mm                |
| Schwenkradius   | 65 mm                |
| Störkreis       | 130 mm               |
| Dom Durchmesser | 30 mm                |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Laufflächenfarbe         | Schiefergrau (RAL7015) |
| Radfarbe                 | Schiefergrau (RAL7015) |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 75 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                  |
| Achsloch Durchmesser     | 0 mm                   |
| Nabenlänge               | 0 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 15 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |

## BEFESTIGUNG

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart        | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm                       |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT




5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365

Bestellnummer 00770568  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

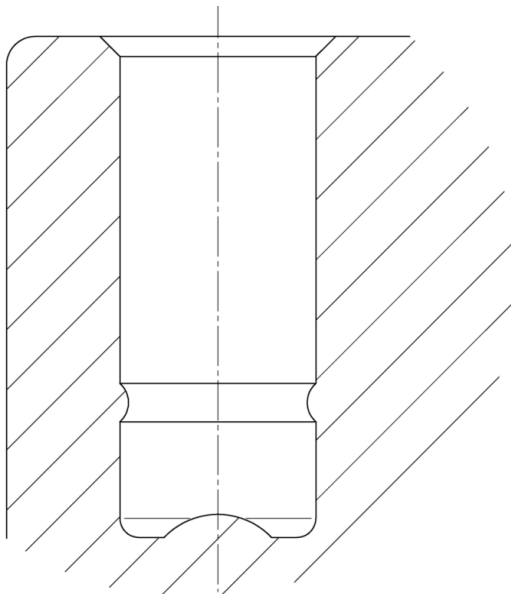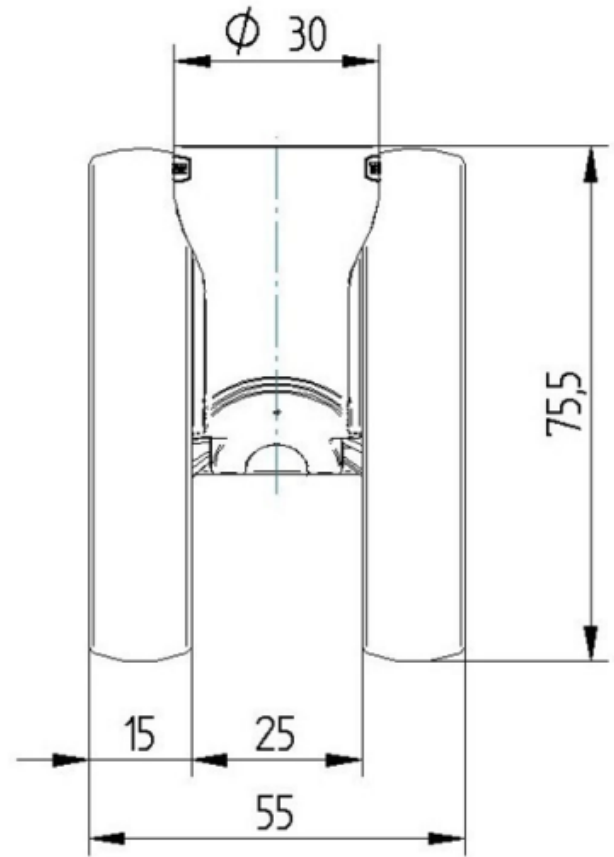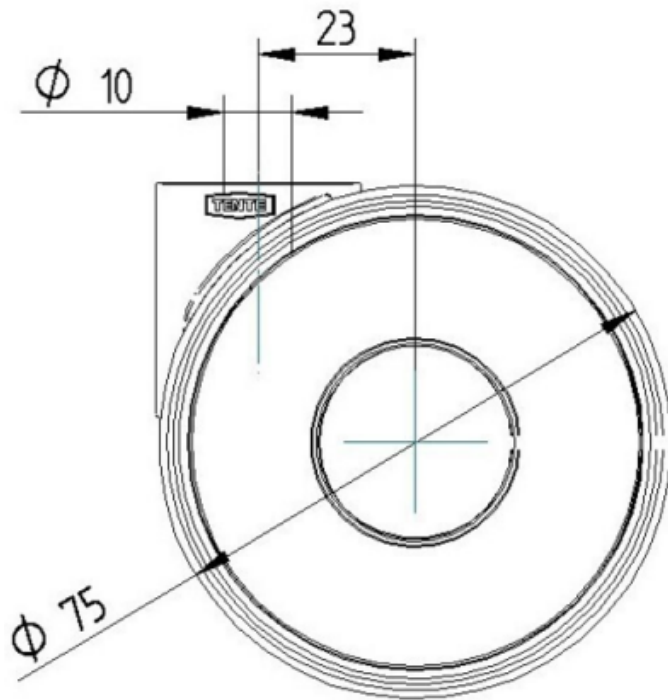

Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF  
product  
design  
award