

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	540 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	450 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	900 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	1,12 kg

ELASTECH


SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Bestellnummer 00834683
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

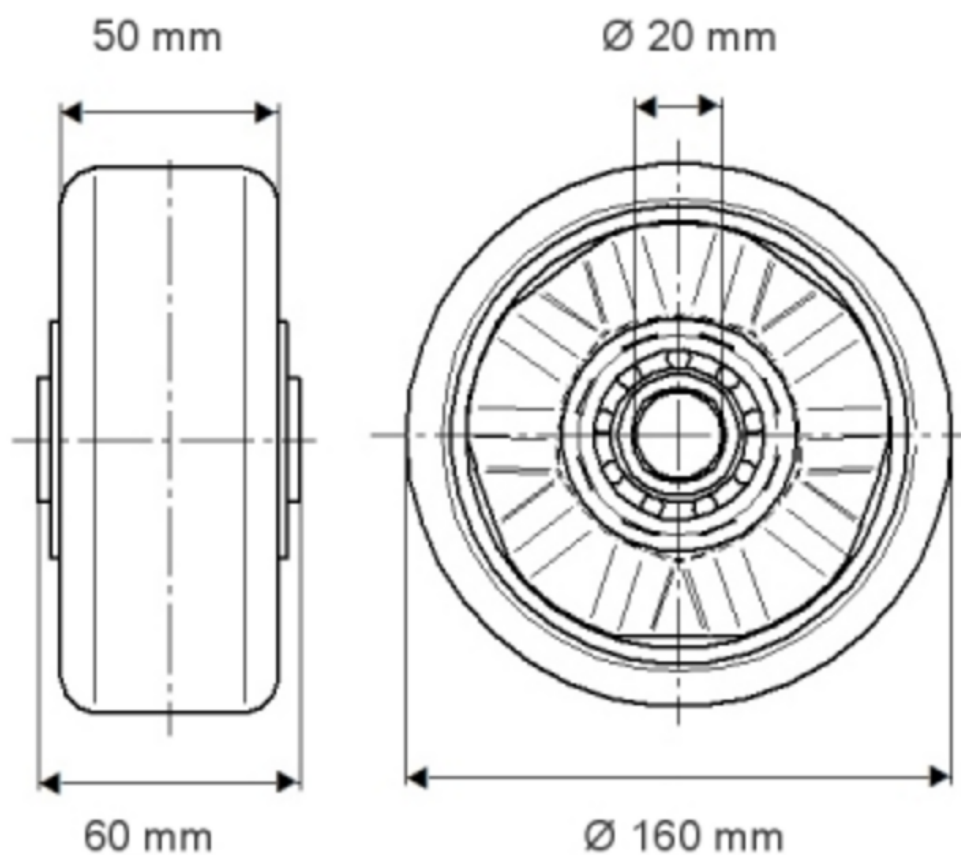


ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346654

Bestellnummer 90934583

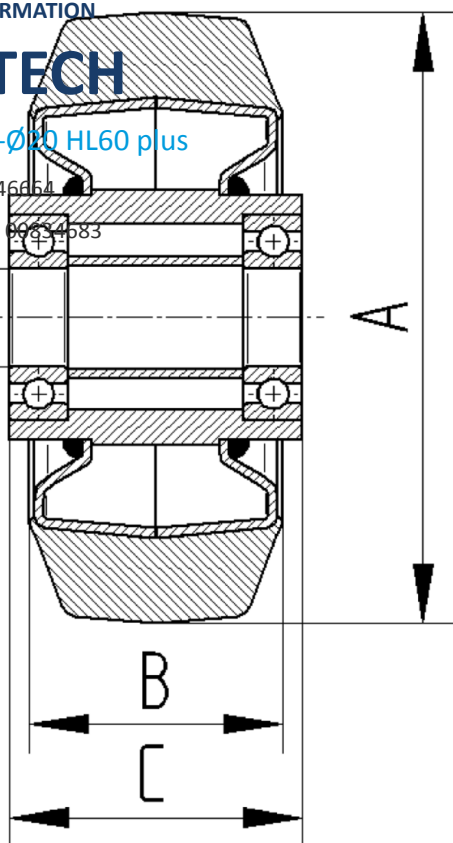

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.