

## ALPHA

3477UFJ100P62 T/G SMALL

EAN 4031582377798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha            |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 160 kg           |
| 静荷重       | 320 kg           |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C           |
| 最大温度範囲    | 80 °C            |
| 取付高       | 128 mm           |
| 総重量       | 1.069 kg         |

## 車輪

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 本体材質       | ポリアミド              |
|            | 柔らかい               |
| トレッド材質     | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング      | ローラーベアリング          |
| 車軸         | ナットでネジ止め           |
| スレッドガード    | スレッドガード付き          |
| 直径         | 100 mm             |
| トレッド幅      | 34 mm              |
| トレッドの硬度（A） | 64 ショアA            |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 123 mm    |
| 旋回径     | 246 mm    |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 105 mm  |
| プレート幅      | 80 mm   |
| プレート穴長（最小） | 77 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 60 mm   |
| プレート穴径     | 9 mm    |

# ALPHA

3477UFJ100P62 T/G SMALL



EAN 4031582377798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

3477U00100P62-neu

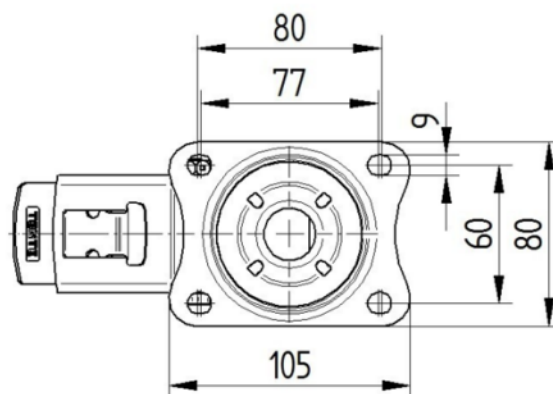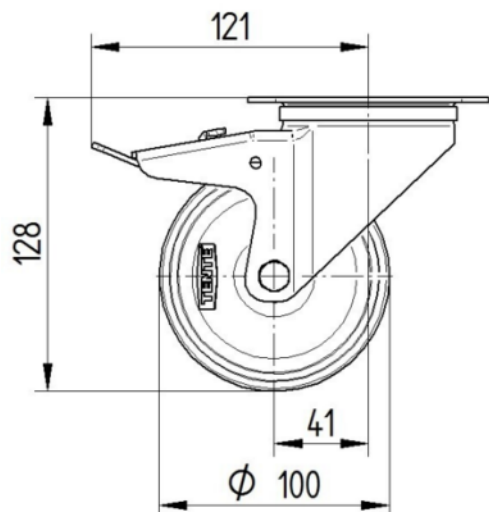

Platte 3470-080P62-105x80

