

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588
Bestellnummer 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

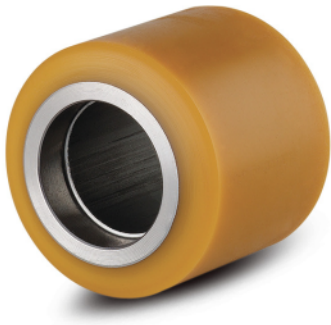


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Gehäusetyp	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	500 kg
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C

RAD

Material des Radkörpers	Nicht definiert
Material der Lauffläche	Polypropylen, weich
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Kugellager Durchmesser	47 mm
Kugellager Breite	14 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

