

## LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○○

Ruído de movimento ●●●○○○

Desgaste ●●●○○○

Resistência à corrosão ●●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Lumina                        |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 40 kg                         |
| Capacidade de carga estática      | 80 kg                         |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                      | 71,5 mm                       |
| Largura geral                     | 54,3 mm                       |
| Peso geral                        | 0,407 kg                      |
| Tipo de letra                     | Rato                          |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica       |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 50 mm                        |
| Largura do Piso            | 8,5 mm                       |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                   |

## SUPORTE

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Material                | Poliamida                                 |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte, fechada, com dome |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória                     |
| Offset                  | 20 mm                                     |
| Raio giratório          | 60 mm                                     |
| Interferência giratória | 120 mm                                    |
| Diâmetro do dome        | 23 mm                                     |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm                          |

Prémio Red Dot  
Design


# LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

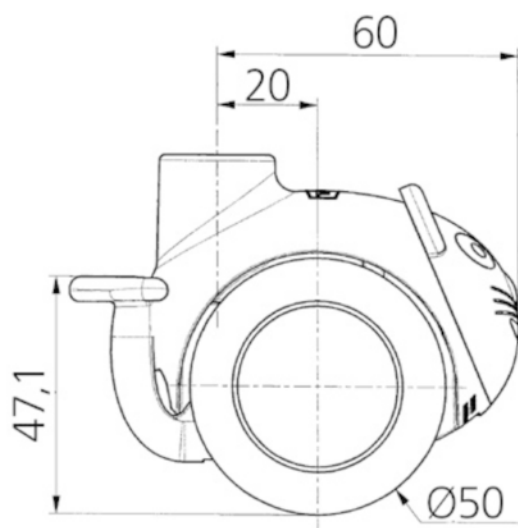

Prémio Red Dot  
Design