



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Linea                              |
| Typ                         | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 120 kg                             |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                               |
| Rostfrei                    | Ja                                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 240 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                              |
| Bauhöhe                     | 124 mm                             |
| Gesamtbreite                | 82 mm                              |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 32 mm                |
| Schwenkradius   | 108 mm               |
| Störkreis       | 216 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 100 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch |
| Plattenlänge                | 95 mm                                        |
| Plattenbreite               | 70 mm                                        |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 72 mm                                        |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 76 mm                                        |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 44,5 mm                                      |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 52 mm                                        |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                                        |

# LINEA

5941UAC100P52 RAL9002


EAN 4031582353198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

---

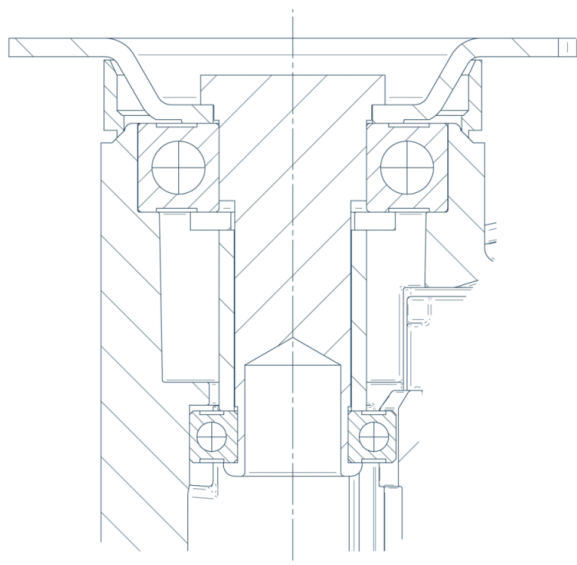

Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award