



ROUE

Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Type de roulement	6201


PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	290 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	580 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.17 kg


Product Drawings

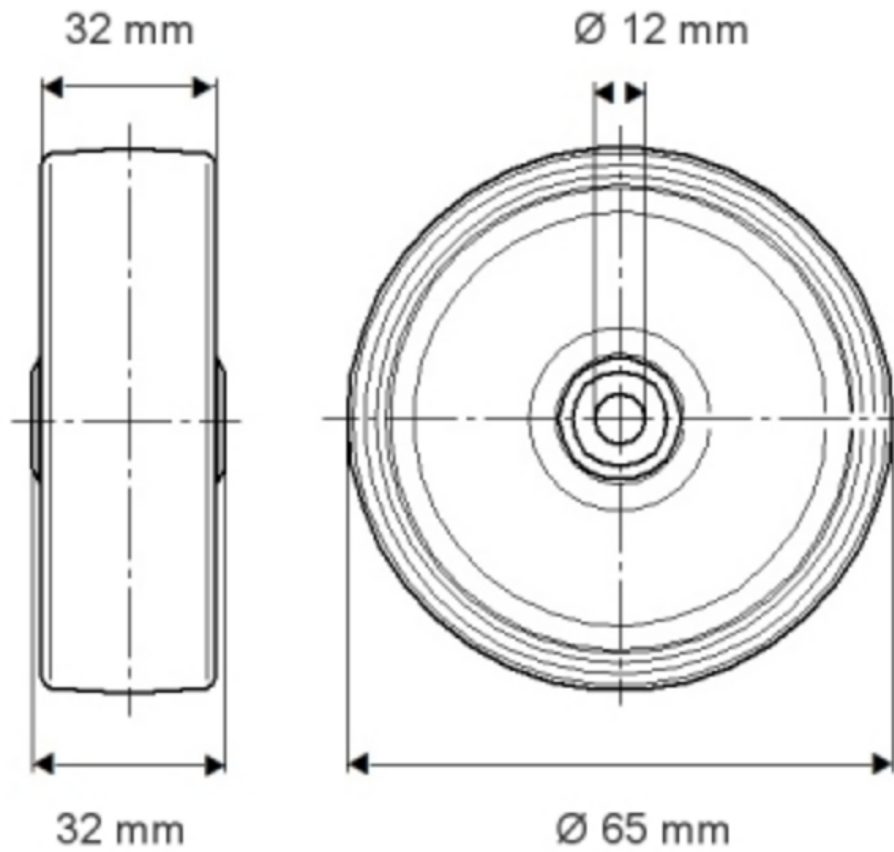

DURATECH

TOP065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027

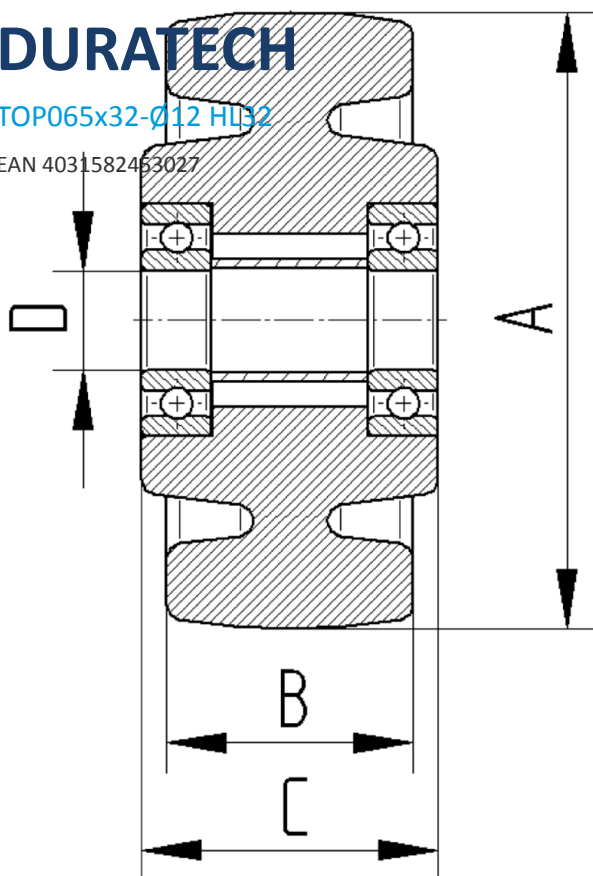

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.