

SMILES

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Smiles
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	71,5 mm
Largeur totale	54,3 mm
Poids	0,1 kg
Type de visage	Ours

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8,5 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	60 mm
Diamètre d'encombrement	120 mm
Diamètre du dôme	23 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

Red Dot
Design
Award



SMILES

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

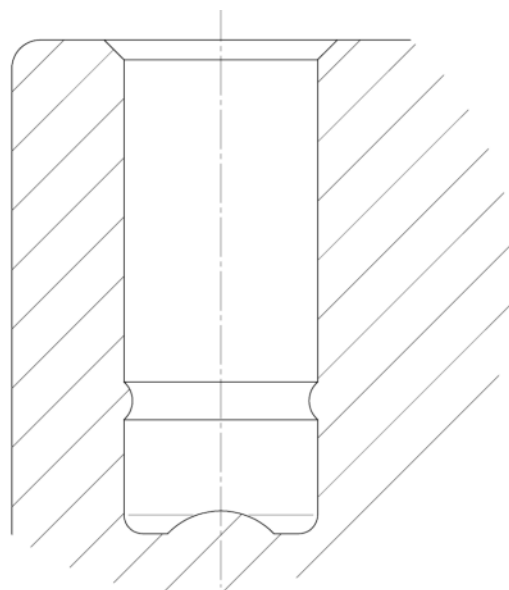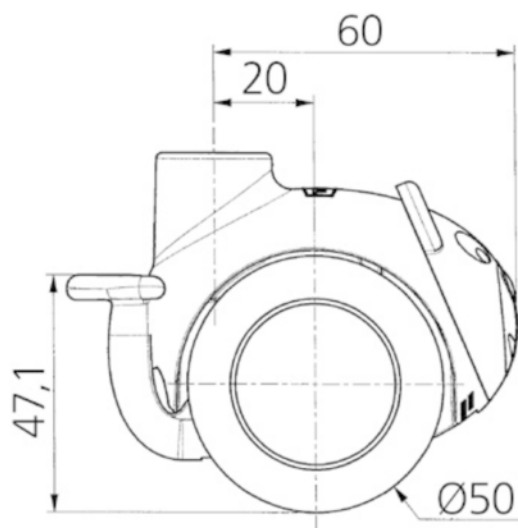

Red Dot
Design
Award