

# LUMINA

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Lumina                        |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                  | 71,5 mm                       |
| Ancho total                   | 54,3 mm                       |
| Peso total                    | 0,1 kg                        |
| Tipo de cara                  | Oso                           |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                              |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica                         |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 50 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 8,5 mm                                     |
| Anchura del cuerpo                 | 8 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                                 |

## SOPORTE

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Material                 | Poliamida                              |
| Forma de Horquilla Forma | Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga               |
| Desplazamiento           | 20 mm                                  |
| Radio de giro            | 60 mm                                  |
| Interferencia de giro    | 120 mm                                 |
| Diámetro del domo        | 23 mm                                  |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |



Premio al  
Diseño Red Dot


# LUMINA

5520PJI050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

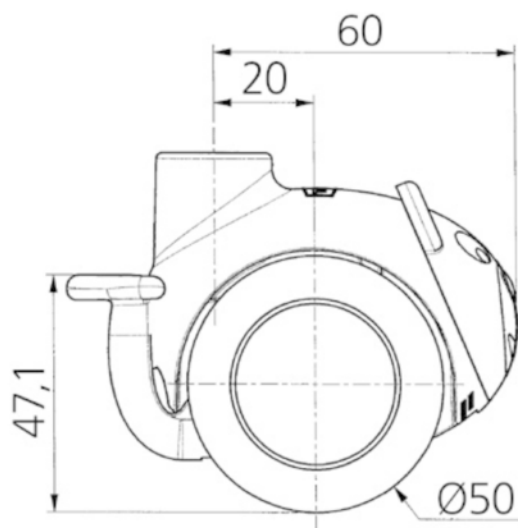

Premio al  
Diseño Red Dot