

LEVINA

5377PIP150P30-11 7001/3000

EAN 4031582363777
Bestellnummer 00062832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Levina
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	190 mm
Gesamtbreite	59 mm
Gesamtgewicht	0,705 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Schlank
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	38 mm
Schwenkradius	120 mm
Störkreis	240 mm
Dom Durchmesser	59 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm

LEVINA


5377PIP150P30-11 7001/3000

EAN 4031582363777
Bestellnummer 00062832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

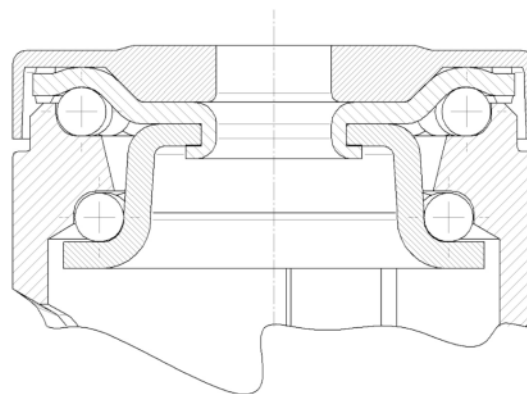

Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club