



## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Corps de roue            | Fonte  |
| Diamètre                 | 160 mm |
| Largeur du bandage       | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 20 mm  |
| Longueur de moyeu        | 60 mm  |
| Largeur du corps de roue | 50 mm  |


## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE


|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nom du produit                  | Ultratech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg    |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg    |
| Conducteur d'électricité        | no        |
| Inoxydable                      | no        |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C     |
| Poids                           | 2.57 kg   |

## Dessins du produit

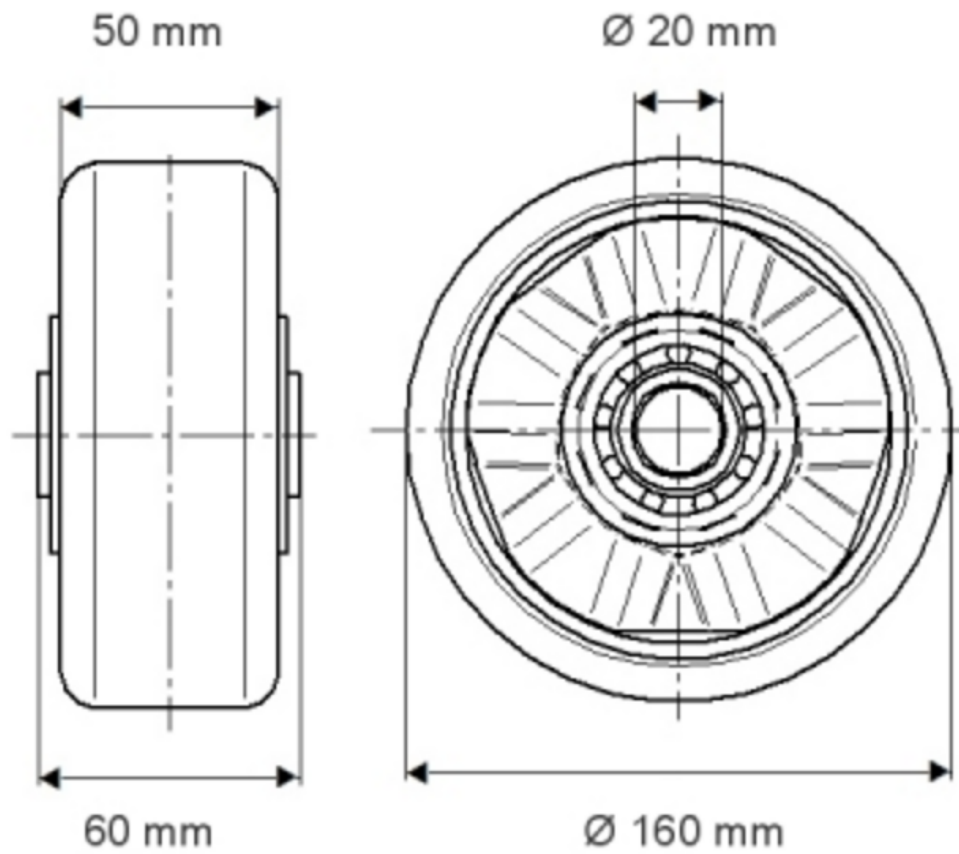

# ULTRATECH

FCP 160x50-Ø29 HL60

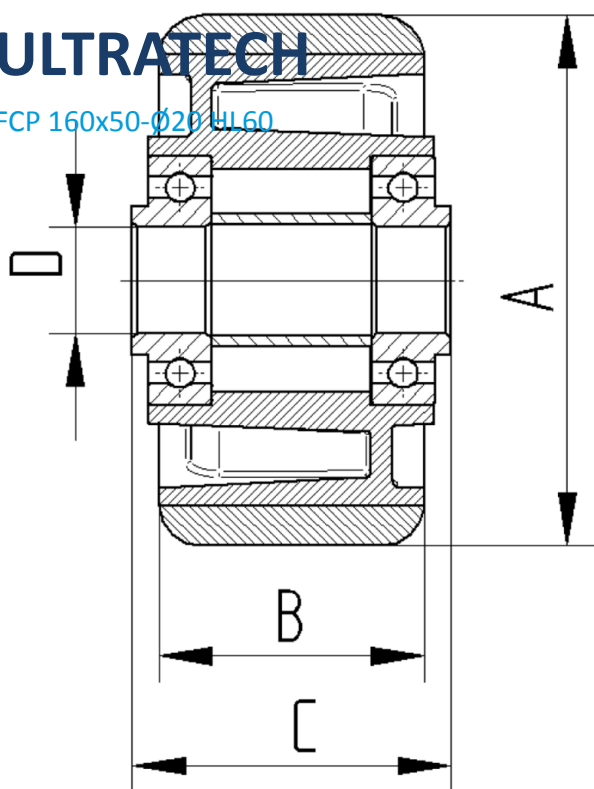

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.