

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201  
Bestellnummer 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

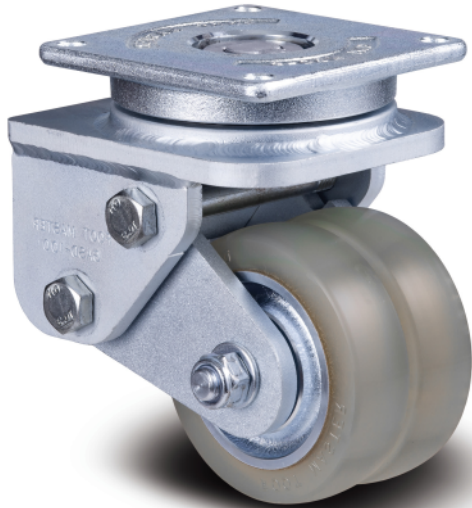


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### GEHÄUSE

Ausladung	30 mm
Schwenkradius	90 mm
Störkreis	180 mm
Dom Durchmesser	112 mm

### BEFESTIGUNG

Plattenlänge	112 mm
Plattenbreite	112 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	92 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

### PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

### HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	120 mm
Gesamtbreite	128 mm
Gesamtgewicht	6,97 kg

### RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201  
Bestellnummer 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

