

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664  
Bestellnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

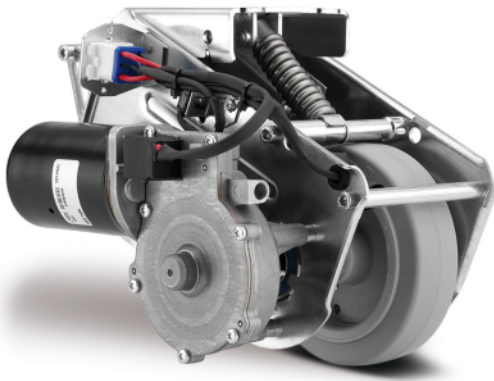


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktname                         | E-Drive flex                                                               |
| Gehäusetyp                          | Antriebseinheit                                                            |
| Temperaturbereich (Minimum)         | 5 °C                                                                       |
| Temperaturbereich (Maximum)         | 40 °C                                                                      |
| Gesamtbreite                        | 190 mm                                                                     |
| Gesamtgewicht                       | 6,52 kg                                                                    |
| Länge                               | Max. 315 mm (Notschalter betätigt)                                         |
| Raddurchmesser                      | 125 mm, Verschleißgrenze Ø 115 mm                                          |
| Radlauffläche                       | Nichtmarkierendes Vollgummi, Shore A 63                                    |
| Radbreite                           | 35 mm                                                                      |
| Breite                              | 190 mm                                                                     |
| Maximale Schubkraft                 | 25 N                                                                       |
| Maximale Hubkraft / Anpressdruck    | 400 N                                                                      |
| Höhe in Ausgangsposition            | 140 mm                                                                     |
| Einbauhöhe                          | 170 mm                                                                     |
| Notentriegelung                     | Mechanisch                                                                 |
| Schutzart                           | IPX4 (Spritzwasser von allen Seiten, alle Stecker eingesteckt)             |
| Zulässige Umgebungstemperatur       | Betriebstemperatur 5°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend |
| Gewicht                             | 6 kg                                                                       |
| Maximale Geschwindigkeit            | 4 km/h                                                                     |
| Bodenabstand                        | 30 mm                                                                      |
| Bodenunebenheit (Minimum)           | -15 mm                                                                     |
| Bodenunebenheit (Maximum)           | 15 mm                                                                      |
| Zulässige Lagertemperatur (Minimum) | -10 °C                                                                     |
| Zulässige Lagertemperatur (Maximum) | 45 °C                                                                      |

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664  
Bestellnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                             |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager                    | Flanschrad                           |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)                 |
| Durchmesser              | 125 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A                           |

## GEHÄUSE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Material  | Elektrisch     |
| Gabelform | Antrieb        |
| Farbe     | Blaupassiviert |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 100 mm             |
| Plattenbreite               | 95 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 100 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm               |

## MOTOR DER ANTRIEBSEINHEIT

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Nennspannung        | 24 V                   |
| Nennstrom           | 7 Ah                   |
| Nennleistung        | 73,1 W                 |
| Nenngeschwindigkeit | 174,5 m/mn             |
| Fahrtrichtung       | Vorwärts und rückwärts |

## STELLANTRIEB DER ANTRIEBSEINHEIT

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nennspannung        | 24 V      |
| Nennstrom           | 3,5 Ah    |
| Nennleistung        | 14,8 W    |
| Nenngeschwindigkeit | 35,3 m/mn |

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664  
Bestellnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

