

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664  
Bestellnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

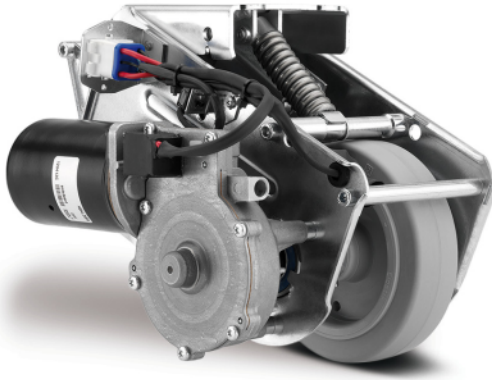


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	E-Drive flex
Typ	Antriebseinheit
Temperaturbereich (Minimum)	5 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Gesamtbreite	190 mm
Gesamtgewicht	6,52 kg
Länge	Max. 315 mm (Notschalter betätigt)
Raddurchmesser	125 mm, Verschleißgrenze $\varnothing$ 115 mm
Radlauffläche	Nichtmarkierendes Vollgummi, Shore A 63
Radbreite	35 mm
Breite	190 mm
Maximale Schubkraft	25 N
Maximale Hubkraft / Anpressdruck	400 N
Höhe in Ausgangsposition	140 mm
Einbauhöhe	170 mm
Notentriegelung	Mechanisch
Schutzart	IPX4 (Spritzwasser von allen Seiten, alle Stecker eingesteckt)
Zulässige Umgebungstemperatur	Betriebstemperatur 5°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend
Gewicht	6 kg
Maximale Geschwindigkeit	4 km/h
Bodenabstand	30 mm
Bodenunebenheit (Minimum)	-15 mm
Bodenunebenheit (Maximum)	15 mm
Zulässige Lagertemperatur (Minimum)	-10 °C
Zulässige Lagertemperatur (Maximum)	45 °C

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664  
Bestellnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Flanschrad
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

## GEHÄUSE

Material	Elektrisch
Gabelform	Antrieb
Farbe	Blaupassiviert

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	95 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	100 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

## MOTOR DER ANTRIEBSEINHEIT

Nennspannung	24 V
Nennstrom	7 Ah
Nennleistung	73,1 W
Nenngeschwindigkeit	174,5 m/mn
Fahrtrichtung	Vorwärts und rückwärts

## STELLANTRIEB DER ANTRIEBSEINHEIT

Nennspannung	24 V
Nennstrom	3,5 Ah
Nennleistung	14,8 W
Nenngeschwindigkeit	35,3 m/mn

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664  
Bestellnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

