

# DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	35 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6307

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	3360 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2800 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	5600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	2,58 kg

# DURATECH


MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Bestellnummer 00801262  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

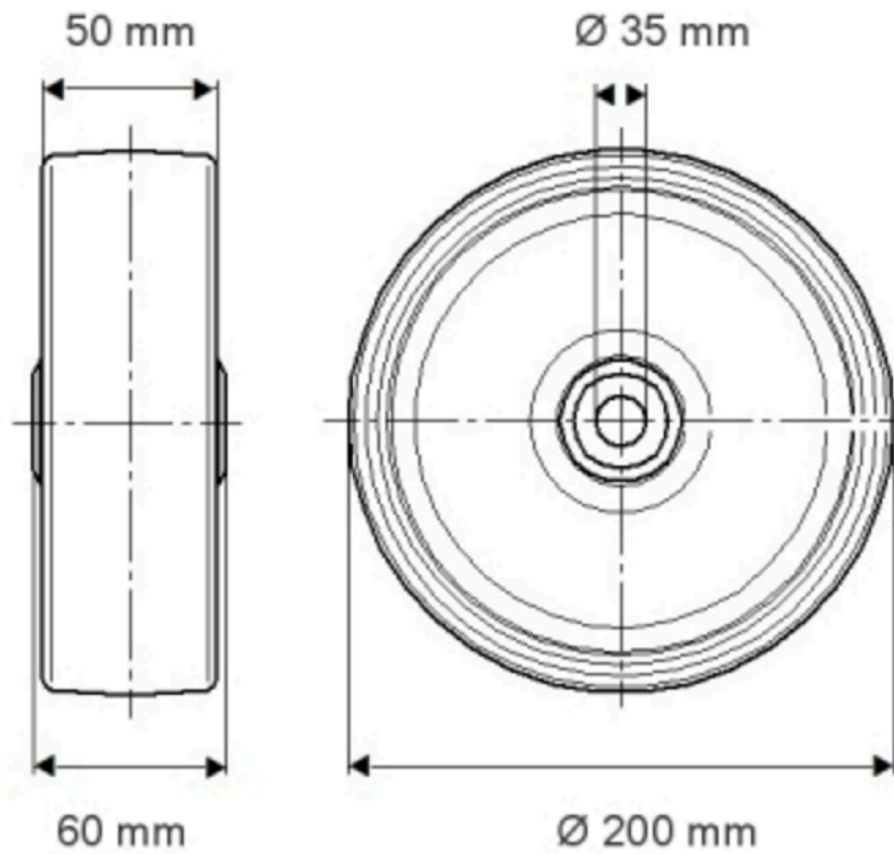


PRODUKTINFORMATION

# DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Bestellnummer 00804462

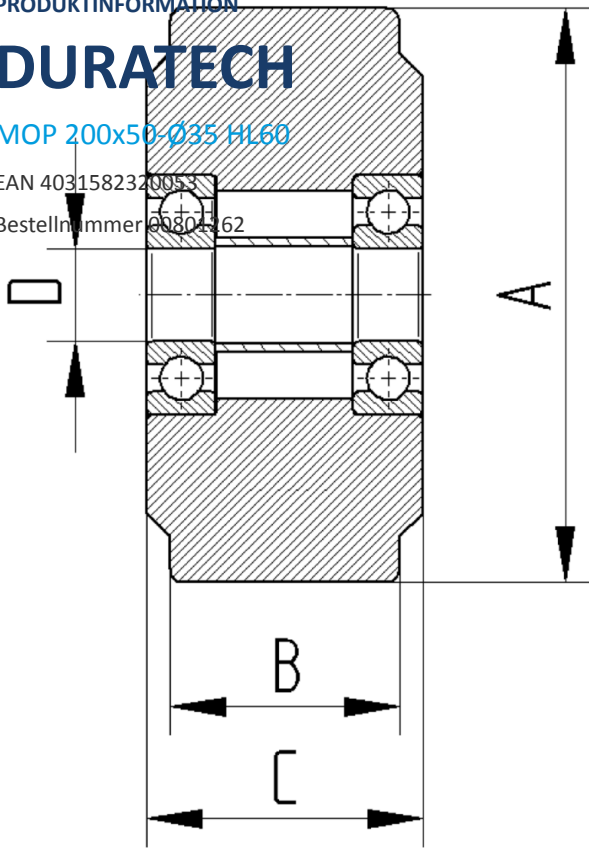

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.