

# ALPHA

3477DYR100P62

EAN 4031582399257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Alpha                          |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 70 kg                          |
| Elektrisch-leitfähig        | Ja                             |
| Rostfrei                    | Nein                           |
| Statische Tragfähigkeit     | 140 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                          |
| Bauhöhe                     | 128 mm                         |
| Gesamtbreite                | 75 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 1 kg                           |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 41 mm                 |
| Schwenkradius   | 123 mm                |
| Störkreis       | 246 mm                |
| Dom Durchmesser | 75 mm                 |

## RAD

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech                               |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Rollenlager                              |
| Achse                    | Verschraubt                              |
| Radfarbe                 | Blaupassiviert                           |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                         |
| Durchmesser              | 100 mm                                   |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm                                    |
| Breite des Radkörpers    | 30 mm                                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                               |

## BEFESTIGUNG

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Befestigungsart             | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 105 mm                    |
| Plattenbreite               | 80 mm                     |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm                     |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm                     |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm                     |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                     |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm                      |

# ALPHA

3477DYR100P62


EAN 4031582399257

Bestellnummer 00028774  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu

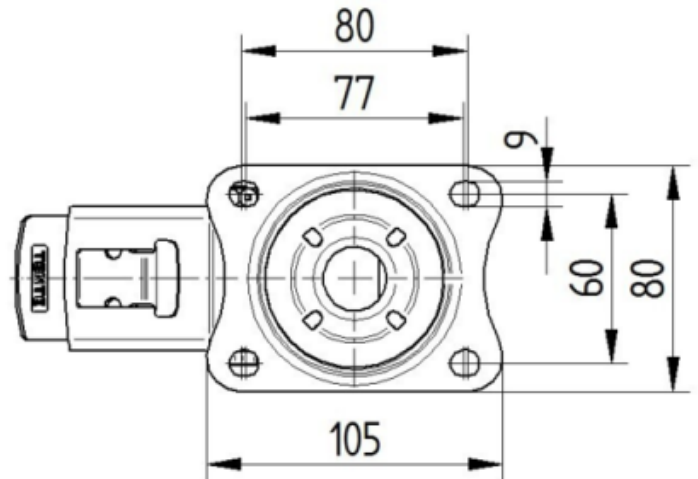

Platte 3470-080P62-105x80

