

## LEVINA

5377PJP150P30-11 7001/3000

EAN 4031582363845

Bestellnummer 00036330



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Levina                         |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                          |
| Bauhöhe                     | 190 mm                         |
| Gesamtbreite                | 59 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 0,688 kg                       |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 150 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Polyamid              |
| Gabelform       | Schlank               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Silbergrau (RAL7001)  |
| Ausladung       | 38 mm                 |
| Schwenkradius   | 120 mm                |
| Störkreis       | 240 mm                |
| Dom Durchmesser | 59 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm         |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

# LEVINA

5377PJP150P30-11 7001/3000


EAN 4031582363845  
Bestellnummer 00036330



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

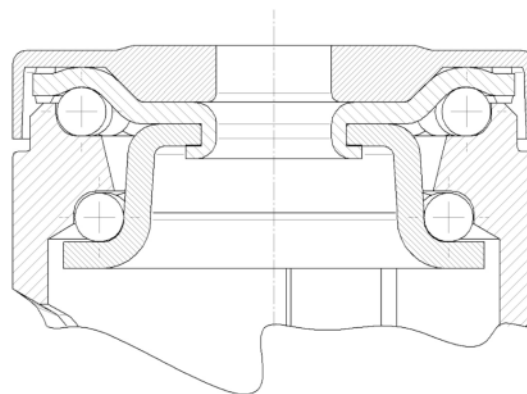

Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club