

ULTRATECH PLUS

ICP160x50-Ø20 plus

EAN 4031582445145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Ultratech plus
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	640 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,1 kg

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Ultratech Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

ULTRATECH PLUS

ICP160x50-Ø20 plus

EAN 4031582445145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Produktzeichnungen



ULTRATECH PLUS

ICP160x50-Ø20 plus

EAN 40311582445143

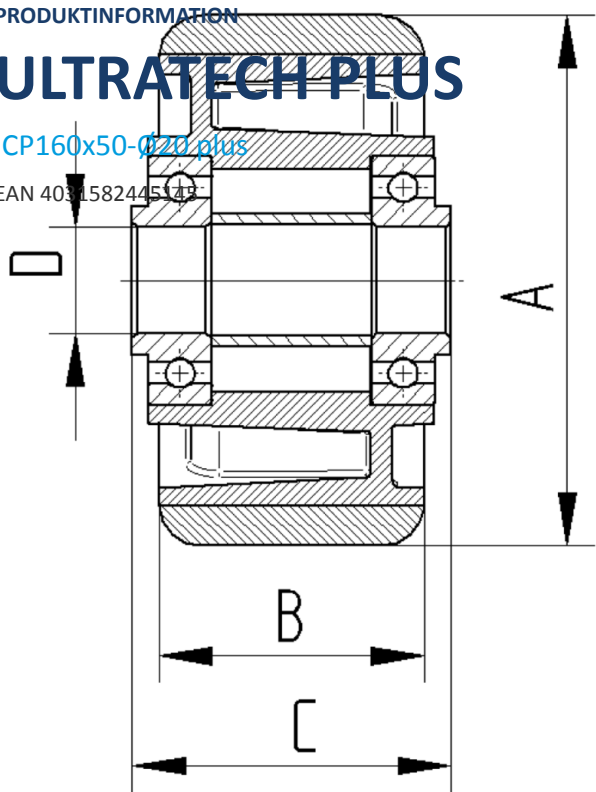

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.