


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

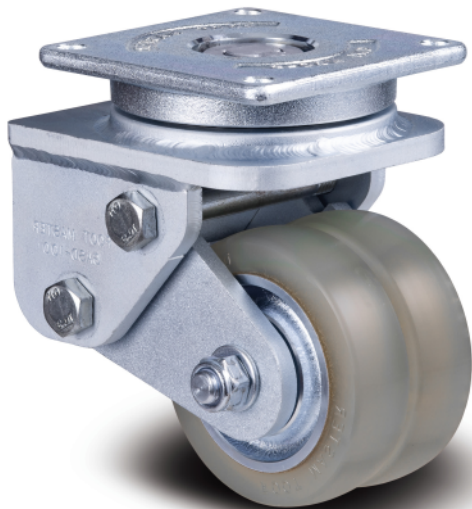

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ○ ○ ○ ○ ○

動きのノイズ ○ ○ ○ ○ ○

摩擦 ○ ○ ○ ○ ○

耐食性 ○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名 Footmaster

ハウジングタイプ 自在キャスター

3km/hの耐荷重 250 kg

温度範囲 (最小) -10 °C

最大温度範囲 90 °C

取付高 120 mm

全幅 128 mm

総重量 6.97 kg

車輪

ベアリング 未加工ハブ

直径 75 mm

トレッド幅 30 mm

ボディ幅 30 mm

ハウジング

オフセット 30 mm

旋回半径 90 mm

旋回径 180 mm

ドーム径 112 mm

フィッティング

プレート長 112 mm

プレート幅 112 mm

プレート穴長 (最大) 92 mm

プレート穴幅 (最大) 92 mm

プレート穴径 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

