

NOVATECH

ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582332179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD


Tread profile	konvex
Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achslotch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	440 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,17 kg

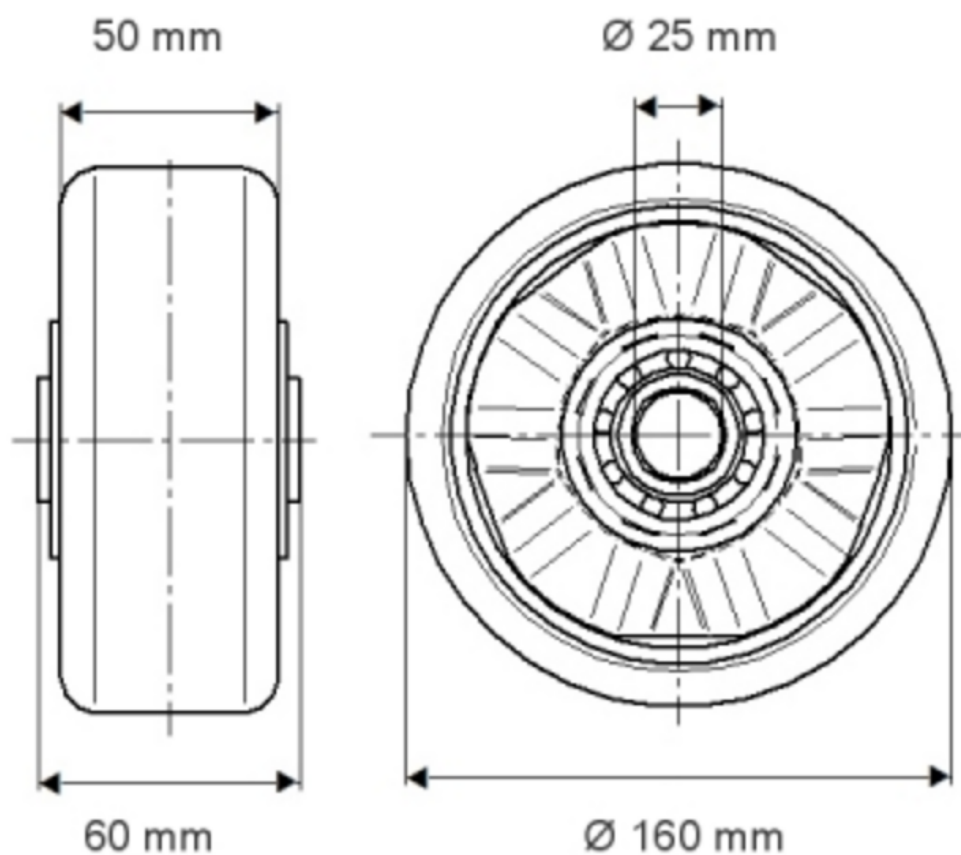


NOVATECH

ITP 160x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582332179

Bestellnummer 00830136

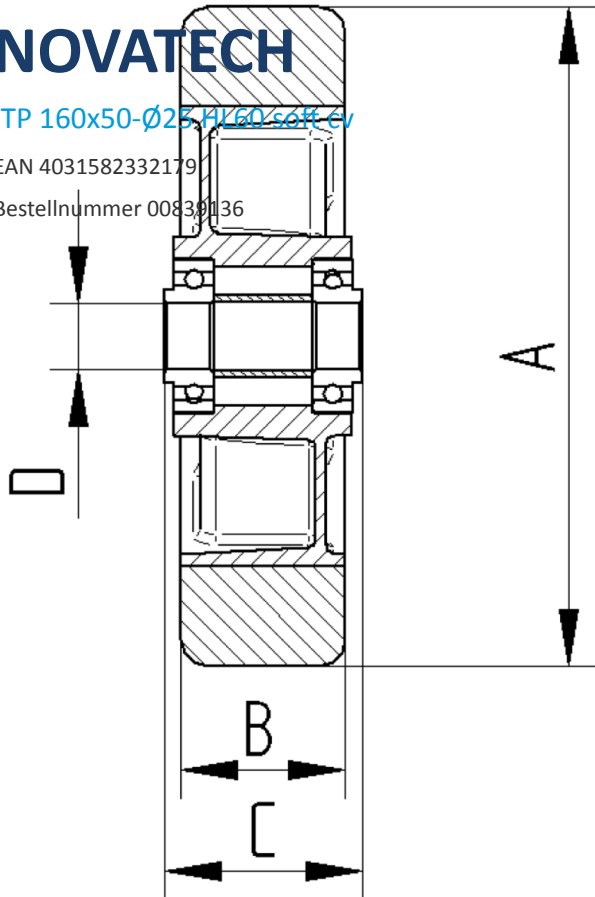

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.