


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

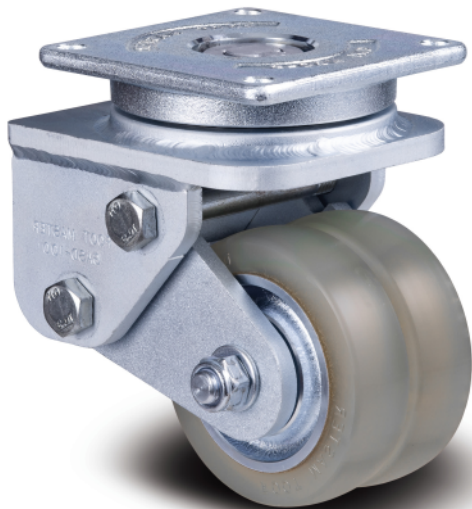

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ○ ○ ○ ○ ○

動きのノイズ ○ ○ ○ ○ ○

摩擦 ○ ○ ○ ○ ○

耐食性 ○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名 Footmaster

ハウジングタイプ 自在キャスター

3km/hの耐荷重 630 kg

温度範囲 (最小) -10 °C

最大温度範囲 90 °C

取付高 200 mm

全幅 160 mm

総重量 17.54 kg

車輪

ベアリング 未加工ハブ

直径 150 mm

トレッド幅 40 mm

ボディ幅 40 mm

ハウジング

オフセット 37 mm

旋回半径 122 mm

旋回径 244 mm

ドーム径 145 mm

フィッティング

プレート長 145 mm

プレート幅 145 mm

プレート穴長 (最大) 120 mm

プレート穴幅 (最大) 120 mm

プレート穴径 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

