

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Grau, spurlos
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	3,48 kg

ELASTECH


SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Bestellnummer 00830559
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

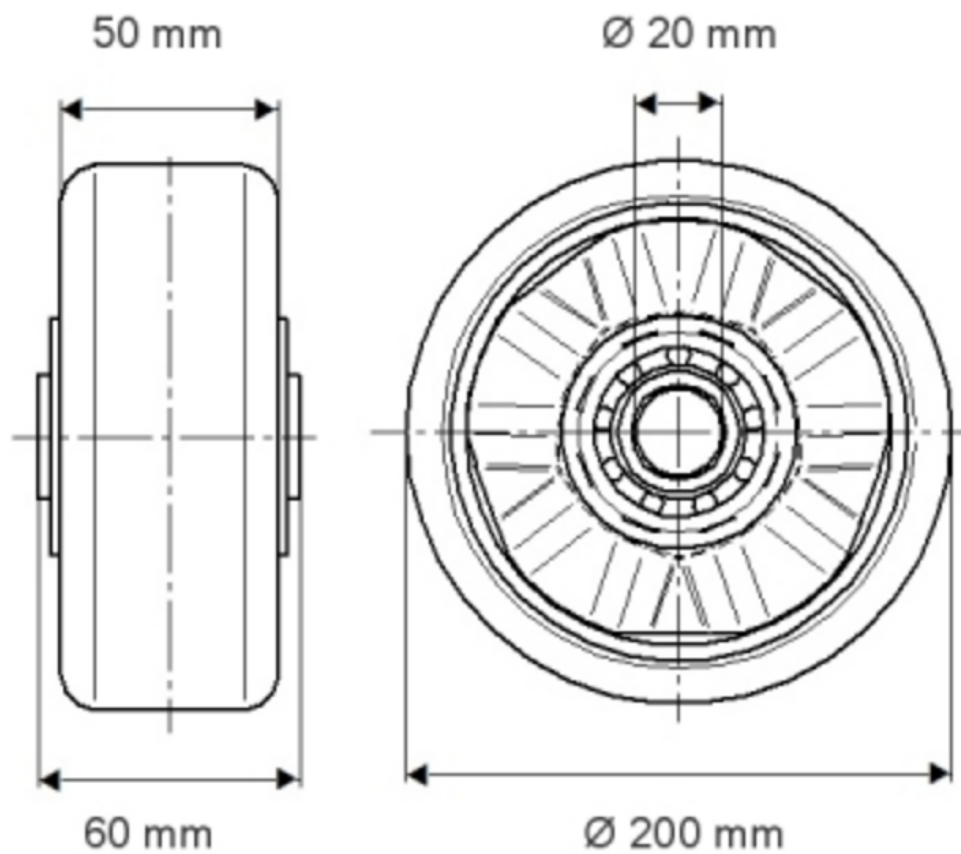


ELASTECH

SFP 200x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322117

Bestellnummer 9083859

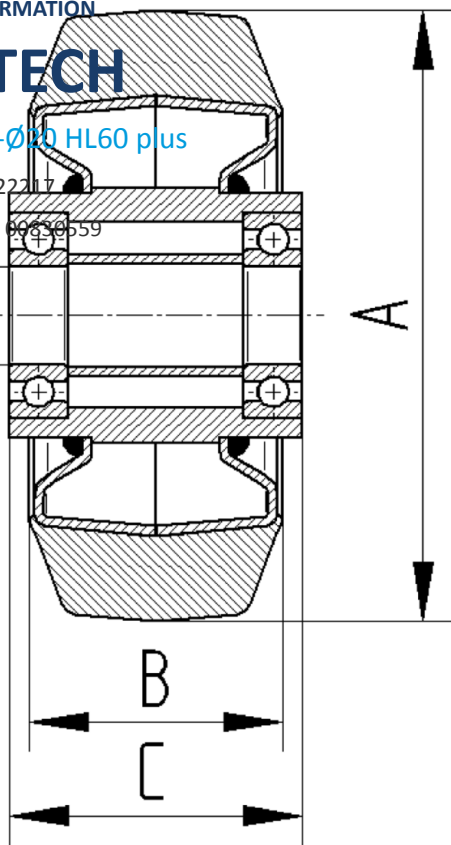

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.