



画像は元の製品と異なる場合があります

#### パフォーマンス


|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

#### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Novatech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 400 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 1000 kg        |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 総重量       | 0.84 kg        |

#### 車輪

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tread profile | 凸型                |
| 本体材質          | アルミニウム            |
| トレッド材質        | ポリウレタン、鋳造         |
| ベアリング         | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色           | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード       | スレッドガードなし         |
| 直径            | 125 mm            |
| トレッド幅         | 50 mm             |
| 車軸穴径          | 20 mm             |
| ハブの長さ         | 60 mm             |
| ボディ幅          | 50 mm             |
| トレッドの硬度 (A)   | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D)   | 42 ショアD           |

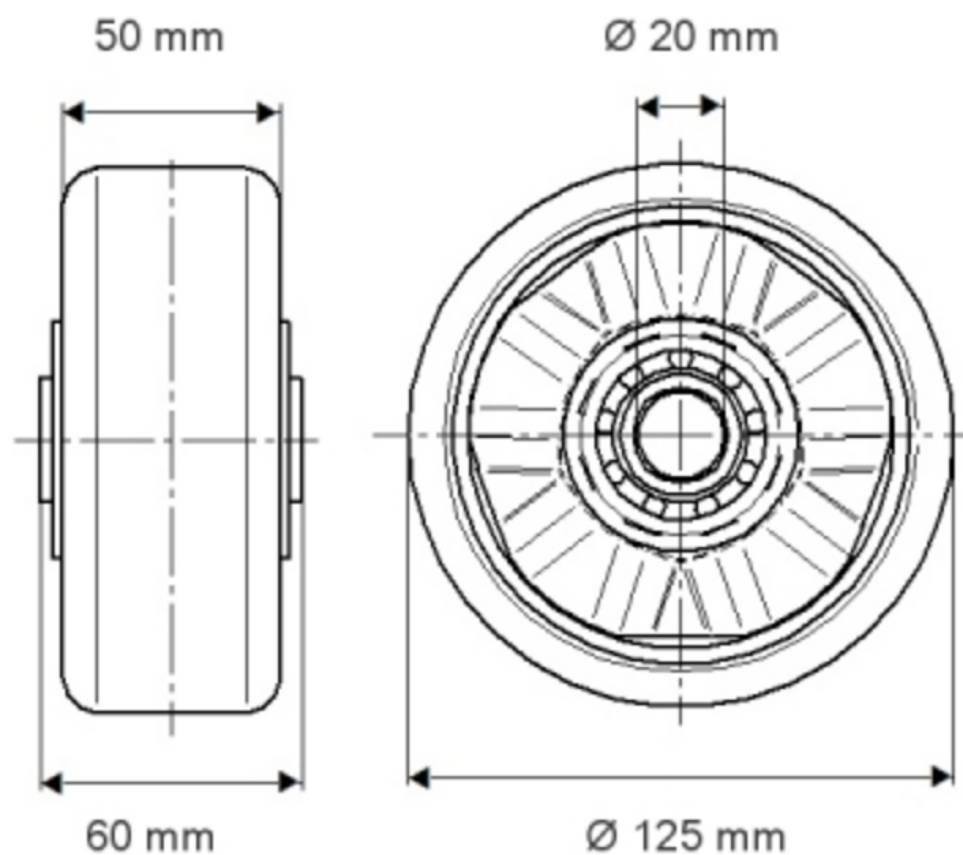


# NOVATECH

ITP 125x50-020 H160 cv

EAN 4031582330153

注文番号 00803844

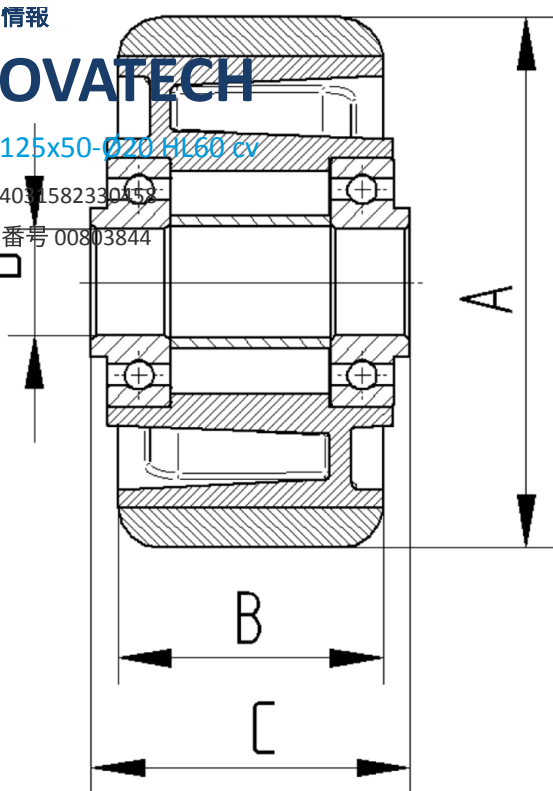

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.