


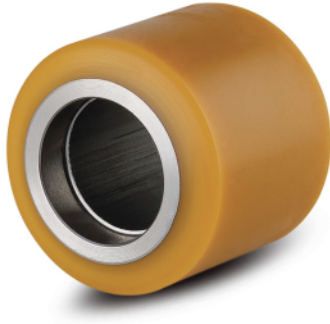

La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	700 kg
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	85 mm
Ancho de Banda de rodadura	75 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Diámetro del Rodamiento de bolas	47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	15 mm

NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

