

ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread profile	konvex
Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Ultratech Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Hellblau (RAL5012)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achslotch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Ultratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	640 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,2 kg

ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv

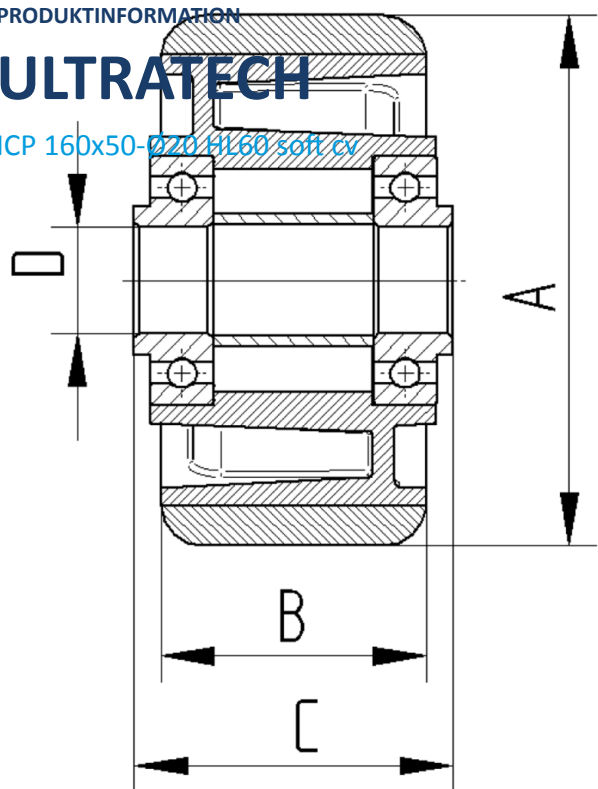

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.