

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	161 mm
全幅	115 mm
総重量	1.31 kg

ハウジング


住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
ボディ幅	37 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	115 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

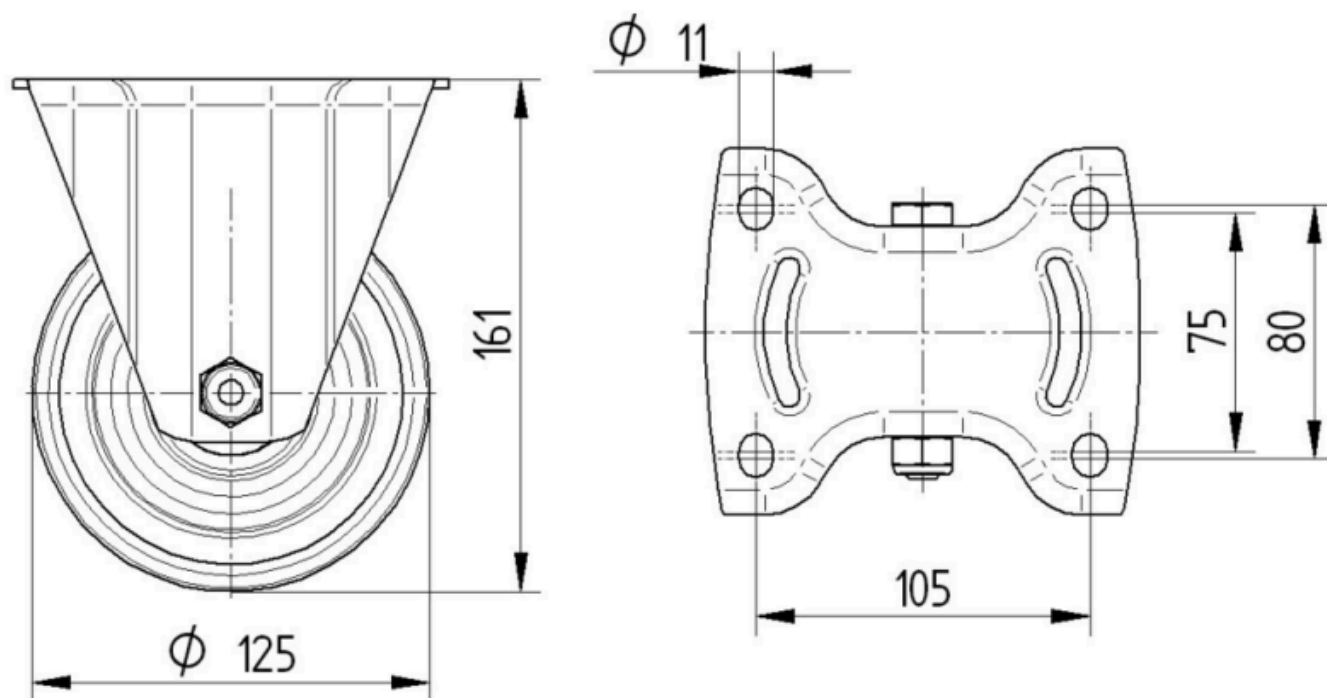

8478UAD125 P63

