

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940
Bestellnummer 00806805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

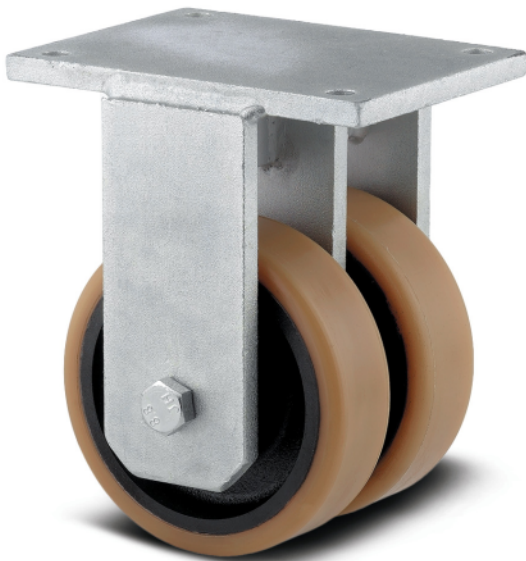


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Typ	Bockrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1400 kg
Statische Tragfähigkeit	3600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	245 mm
Gesamtbreite	189 mm
Gesamtgewicht	11,99 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Farbe	Transparente Beschichtung
	✓
Dom Durchmesser	160 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenlänge	200 mm
Plattenbreite	160 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	160 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940
Bestellnummer 00806805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

