

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪


Tread hardness	柔らかい
本体材質	鋼鉄
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	ボアホール、未加工
直径	250 mm
トレッド幅	60 mm
車軸穴径	190 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト —
4km/hの耐荷重	630 kg
6km/hの耐荷重	525 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1260 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	1.36 kg

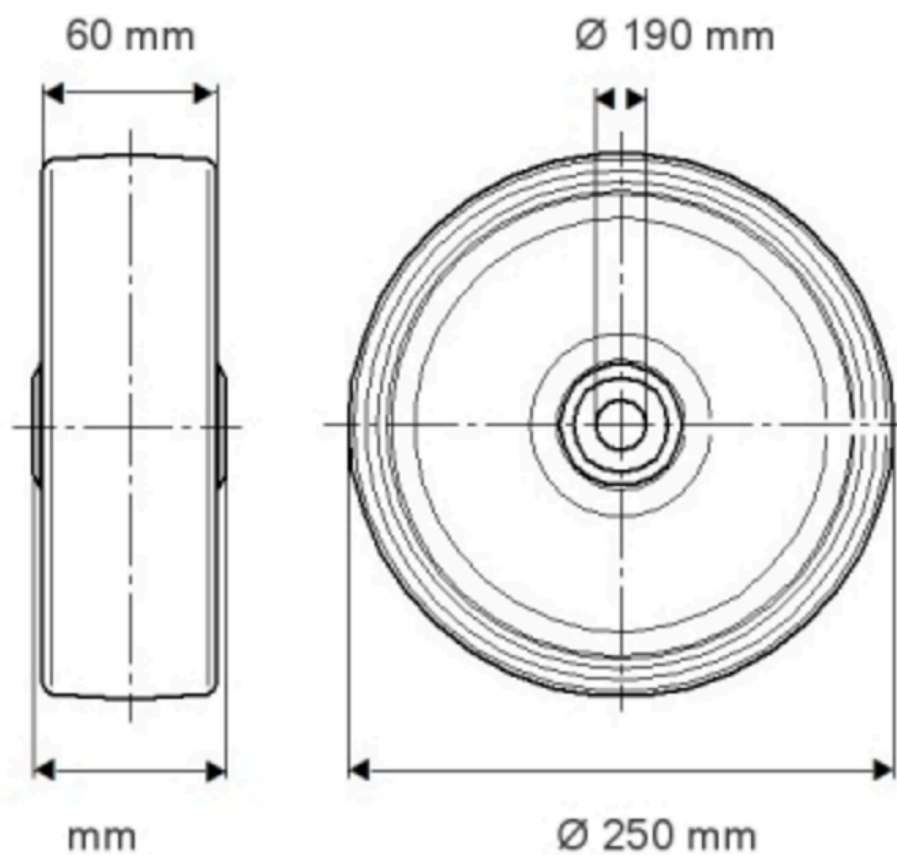


ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

注文番号 00830877

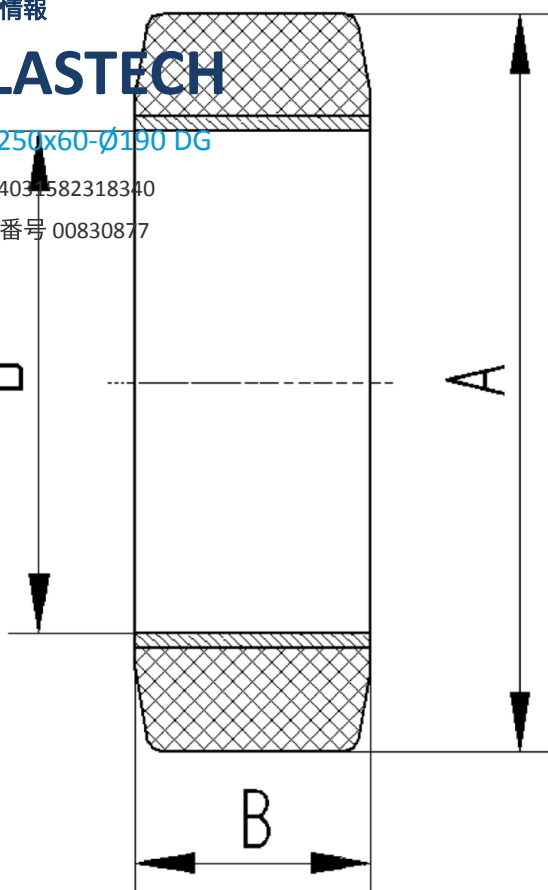

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.