

## INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Integral twin
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き 自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	450 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	175 mm
全幅	75 mm
総重量	1.421 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	グレーホワイト（RAL9002）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	45 mm
旋回半径	124 mm
旋回径	248 mm
ドーム径	70 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	4



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL TWIN


2946UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

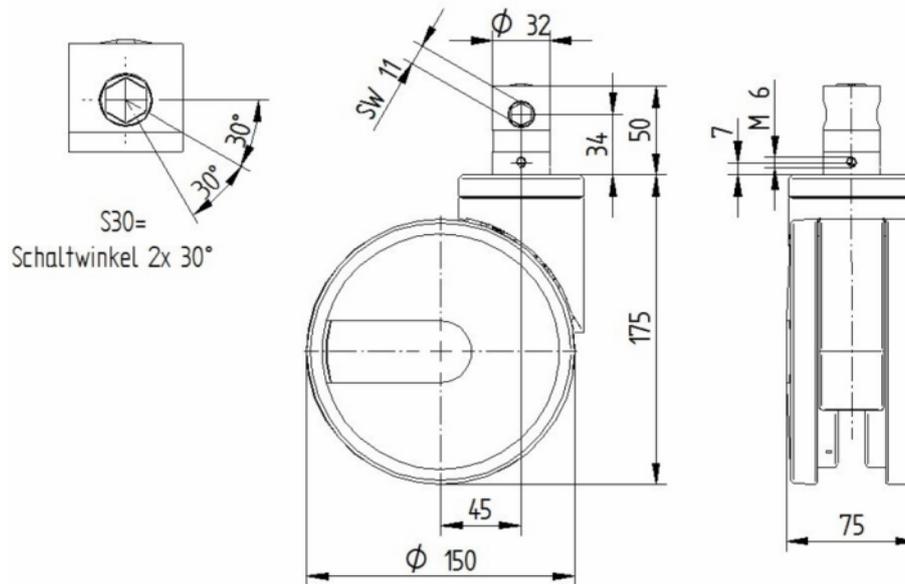

ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞