

NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD


Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	100 mm
Achsloch Durchmesser	40 mm
Nabenlänge	120 mm
Breite des Radkörpers	100 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	3840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	3200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	6400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	28,24 kg

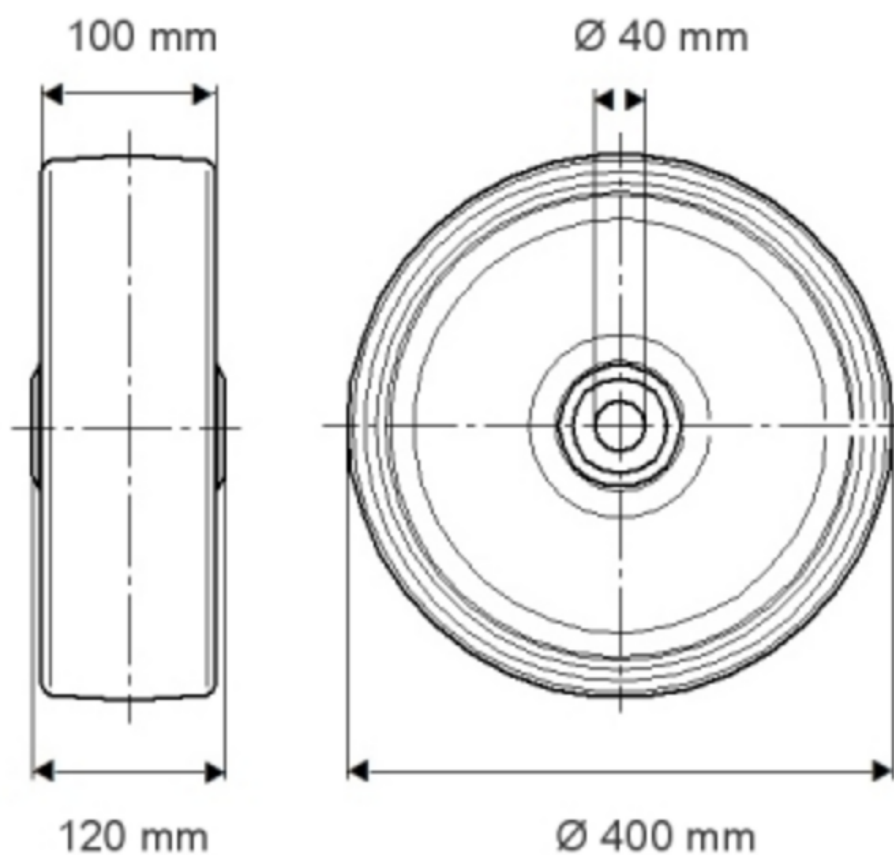


NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319481

Bestellnummer 00801334

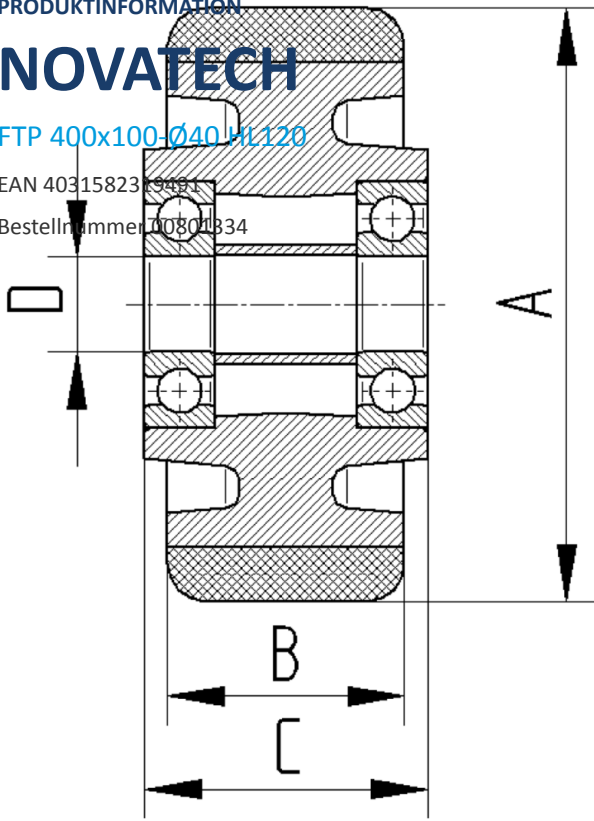

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.