

## ALPHA

3470UAR080P62

EAN 4031582304251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	108 mm
全幅	75 mm
総重量	0.721 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	38 mm
ボディ幅	38 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	80 mm
旋回径	160 mm
ドーム径	75 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	80 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

製品情報

# ALPHA

3470UAR080P62

EAN 4031582304251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ALPHA

3470UAR080P62


EAN 4031582304251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

3470U00080P62-neu

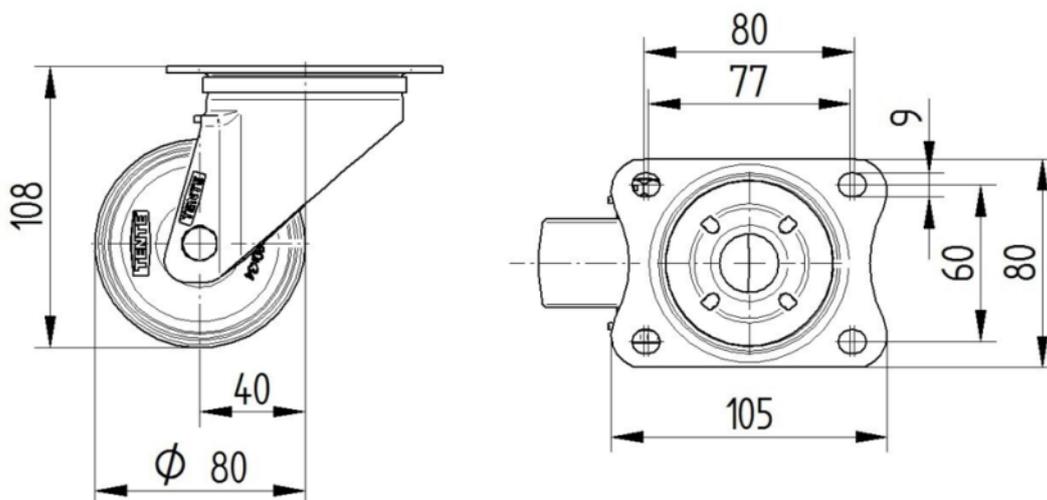

Platte 3470-080P62-105x80

