

LEVINA

5371PJP125P30-11 7001/6032

EAN 4031582351736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Levina
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,57 kg
Teljes szélesség	59 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Ezüstszürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	201 mm
Kupola átmérője	59 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA

5371PJP125P30-11 7001/6032


EAN 4031582351736

Rendelési szám 00038132

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

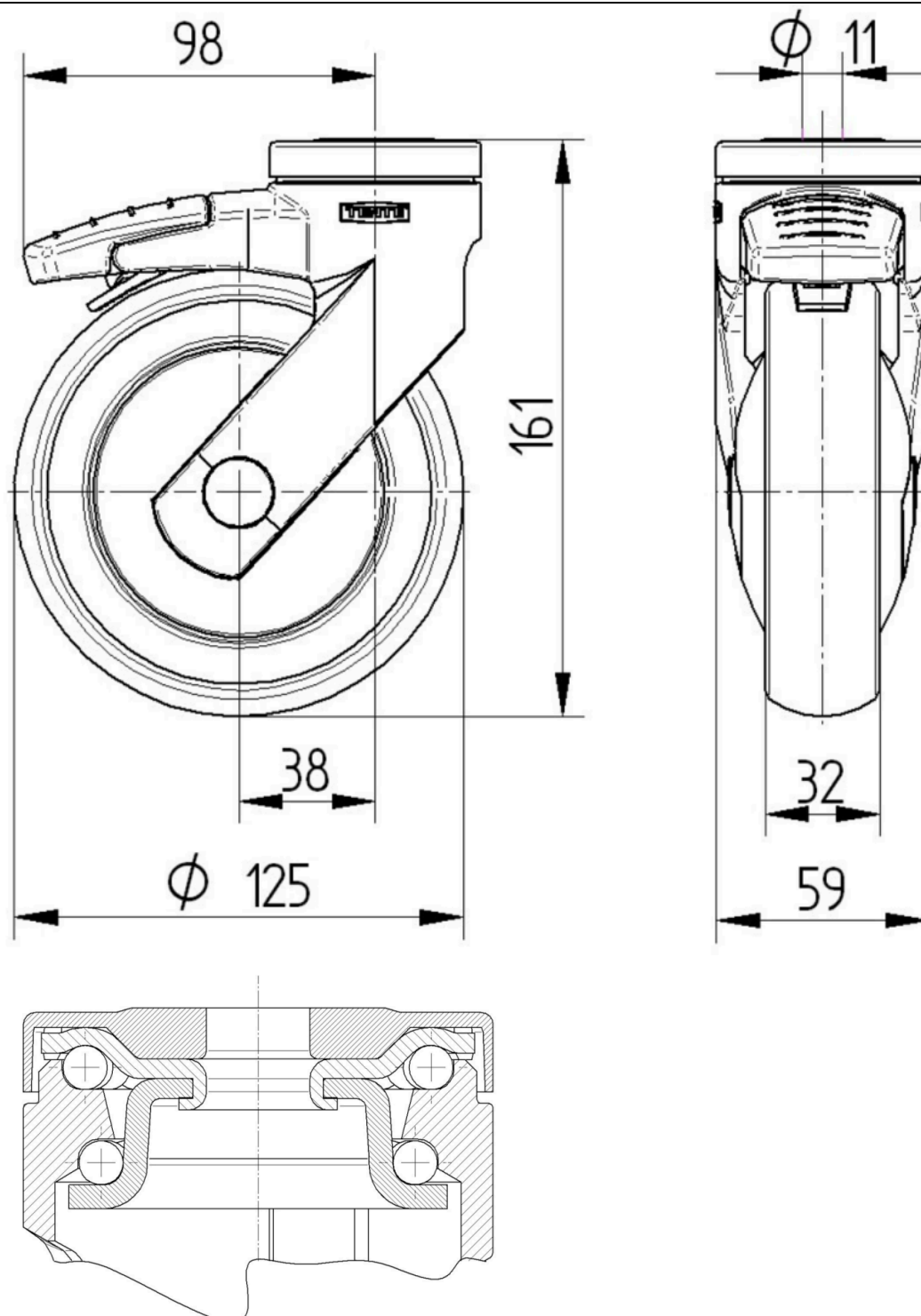

Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club