

## NOVATECH

ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582332179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Novatech                              |
| Тип                                | Колесо                                |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 550 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 440 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1100 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна вага                      | 1,17 kg                               |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tread profile           | опуклий                         |
| Tread hardness          | м'який                          |
| Матеріал тіла           | Алюміній                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Дорожньо-сірий A (RAL7042)      |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 160 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Діаметр отвору Вісь     | 25 mm                           |
| Довжина хаба            | 60 mm                           |
| Ширина тіла             | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A                 |

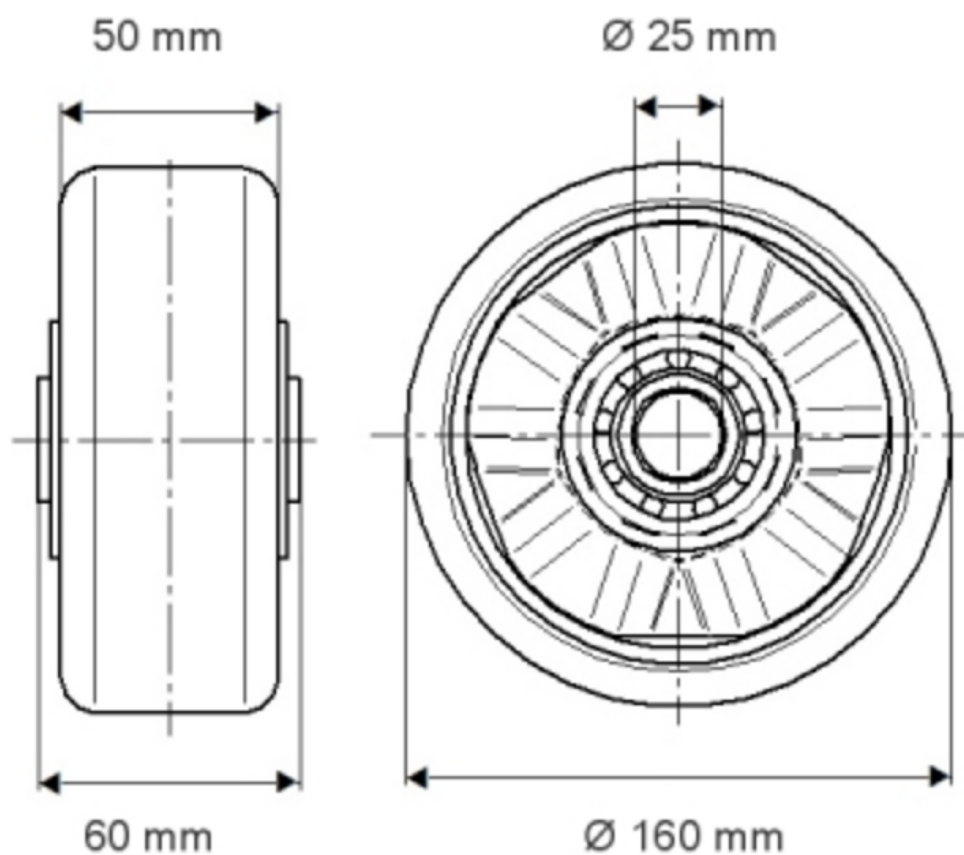


# NOVATECH

ІТР 160x50-Ø25, H160x50H cv

EAN 4031582332179

Номер замовлення 00839136

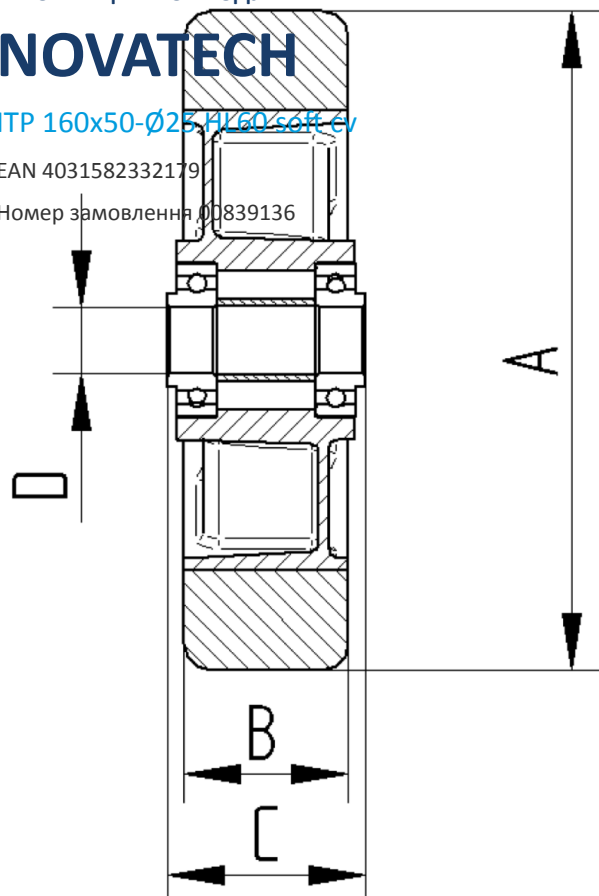

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.