

## INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Integral
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	✓
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	183 mm
総重量	1.199 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	40 mm
旋回半径	115 mm
旋回径	230 mm



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	32 mm
ボルト長	45 mm
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

## 追加情報

AK-BWA に従って洗浄可能



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL




2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

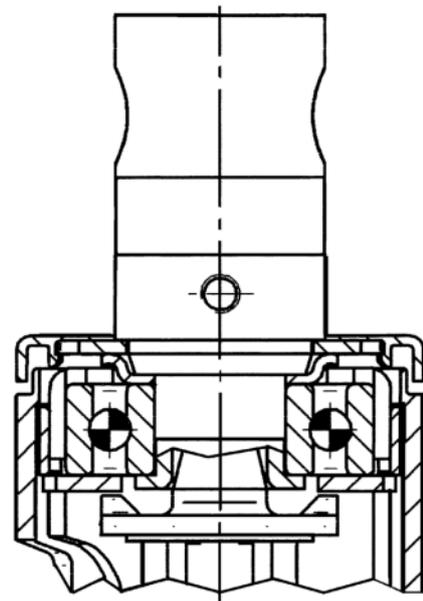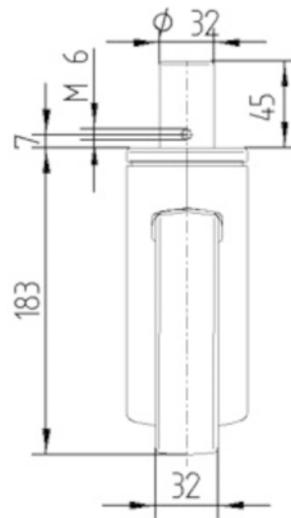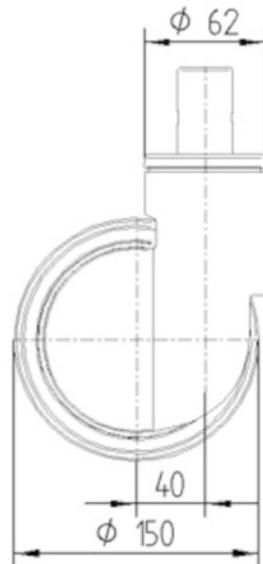

IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞