

ALPHA

3470POO100P62 RAD NATUR

EAN 4031582406641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	128 mm
総重量	0.73 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	40 mm
旋回半径	90 mm
旋回径	180 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	80 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最大)	60 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA

3470POO100P62 RAD NATUR


EAN 4031582406641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

3470U00100P62-neu

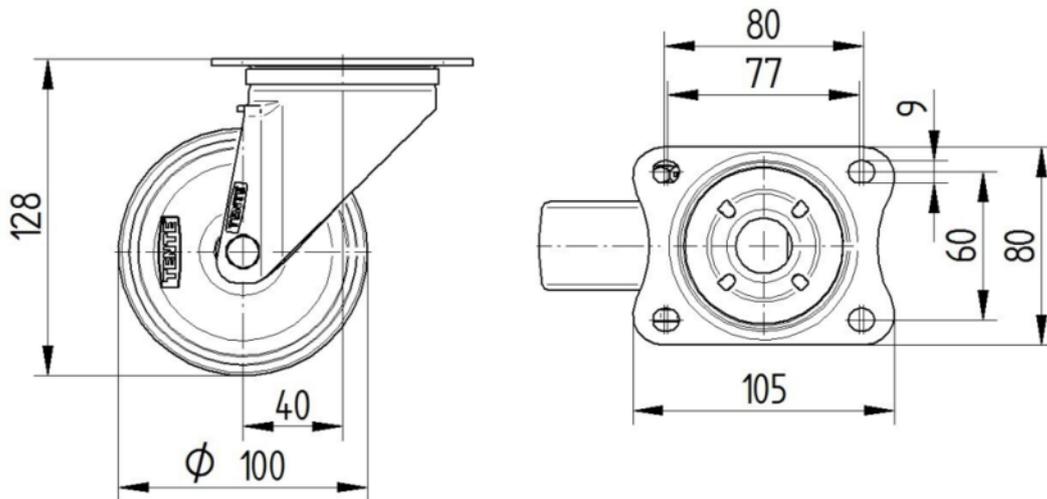

Platte 3470-080P62-105x80

