

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312423

Bestellnummer 00035122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

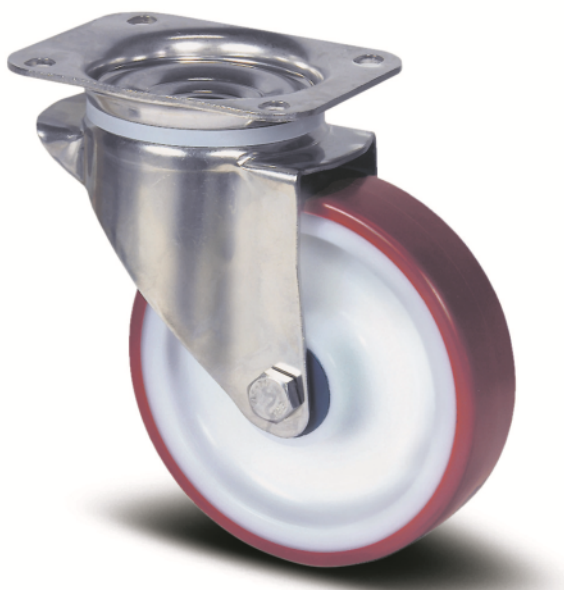


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Gehäusotyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,859 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Rollenlager, Rostfrei
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Natürliches Weiß
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Stahl, Rostfrei
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	102,5 mm
Störkreis	205 mm
Dom Durchmesser	75 mm
Rostfrei	✓

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312423
Bestellnummer 00035122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

8470U00125P62-neu

