

LUMINA

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Lumina

Тип корпусу Поворотний Колісна опора

Стандартний EN12528 — Меблеві колісні опори

Обвантажопідйомність 3 км/год 40 kg

Статичний Вантажопідйомність 80 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 40 °C

Загальна висота 71,5 mm

Загальна ширина 54,3 mm

Загальна вага 0,1 kg

Тип обличчя Ведмедик

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8,5 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	60 mm
Поворотне з'єднання	120 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування Глухий отвір для з'єднання B10

Діаметр Болт отвору Діаметр отвору 10 mm

Нагорода Red
Dot Дизайн
Award



LUMINA

5520PJ1050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

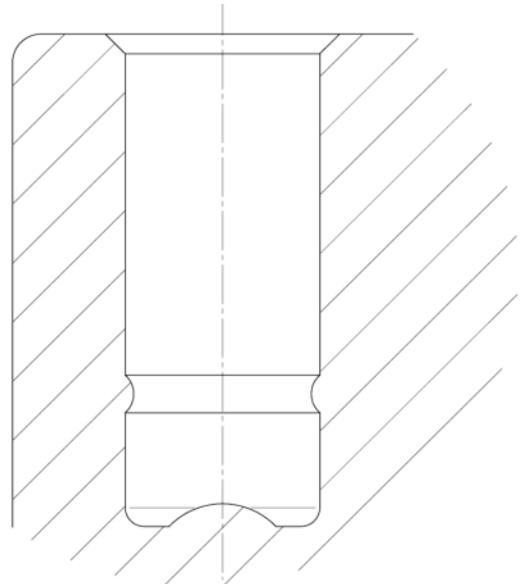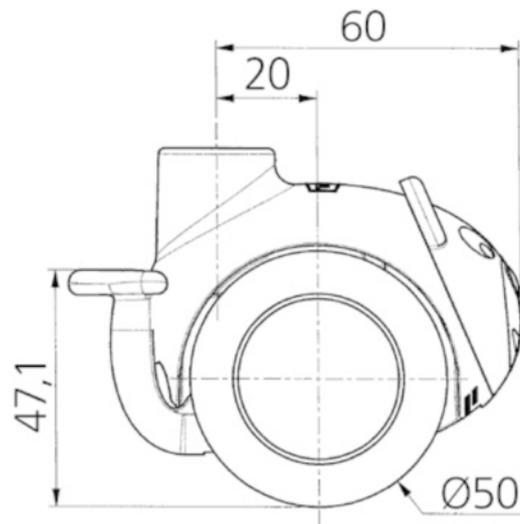

Нагорода Red
Dot Дизайн
Award