

ALPHA

3470DYR125P62

EAN 4031582377088
Bestellnummer 00028776

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	1,15 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	37 mm
Breite des Radkörpers	37 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	102,5 mm
Störkreis	205 mm
Dom Durchmesser	75 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3470DYR125P62



EAN 4031582377088
Bestellnummer 00028776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3470U00125P62-neu

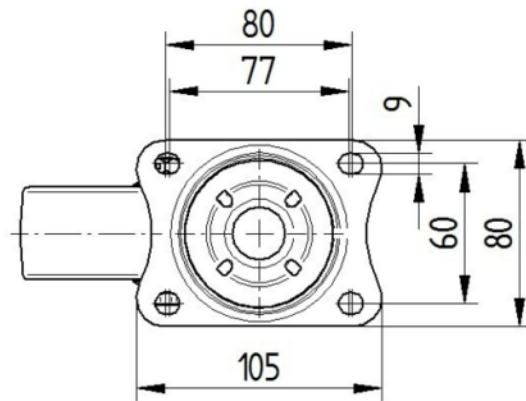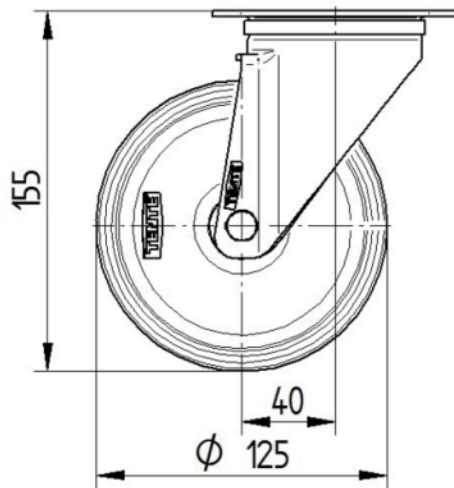

Platte 3470-080P62-105x80

