

カバーデザイン

2074PIP125R36-32S30

EAN 4031582360875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	カバーデザイン
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	163 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
	柔らかい
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	41 mm
旋回半径	103.5 mm
旋回径	207 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	50 mm



レッドドットデザイン賞

カバーデザイン


2074PIP125R36-32S30

EAN 4031582360875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

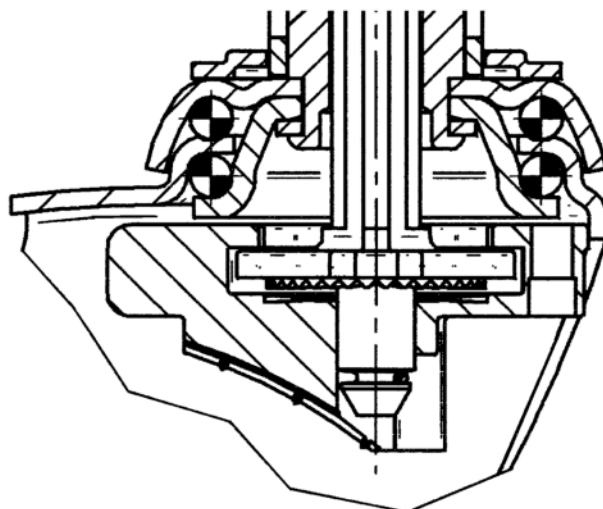

レッドドットデザイン賞