

ICS

5320XSX125R05-18X62 M8/19 ~7001

EAN 4031582309843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	162 mm
全幅	52 mm
総重量	0.683 kg



IFデザイン賞

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	91 ショアA
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	シルバークレー (RAL7001と類似)
オフセット	37 mm
旋回半径	99.5 mm
旋回径	199 mm
ドーム径	52 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	18 mm
ボルト長	62 mm
ボルトねじ位置	19 mm
ボルト取付穴数	2

ICS


5320XSX125R05-18X62 M8/19 ~7001

EAN 4031582309843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

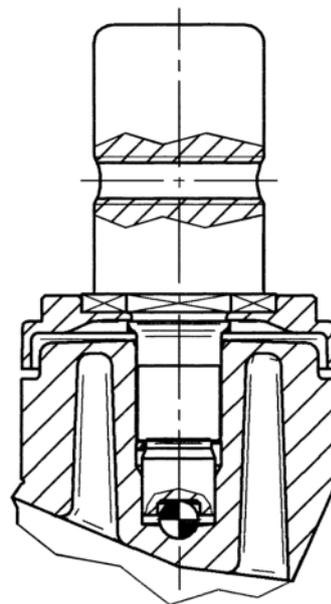

IFデザイン賞