

ALPHA

3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

EAN 4031582306859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	161 mm
Gesamtbreite	115 mm
Gesamtgewicht	1,39 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	96 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	50 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	137 mm
Plattenbreite	115 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	75 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

ALPHA


3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

EAN 4031582306859

Bestellnummer 00028790
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

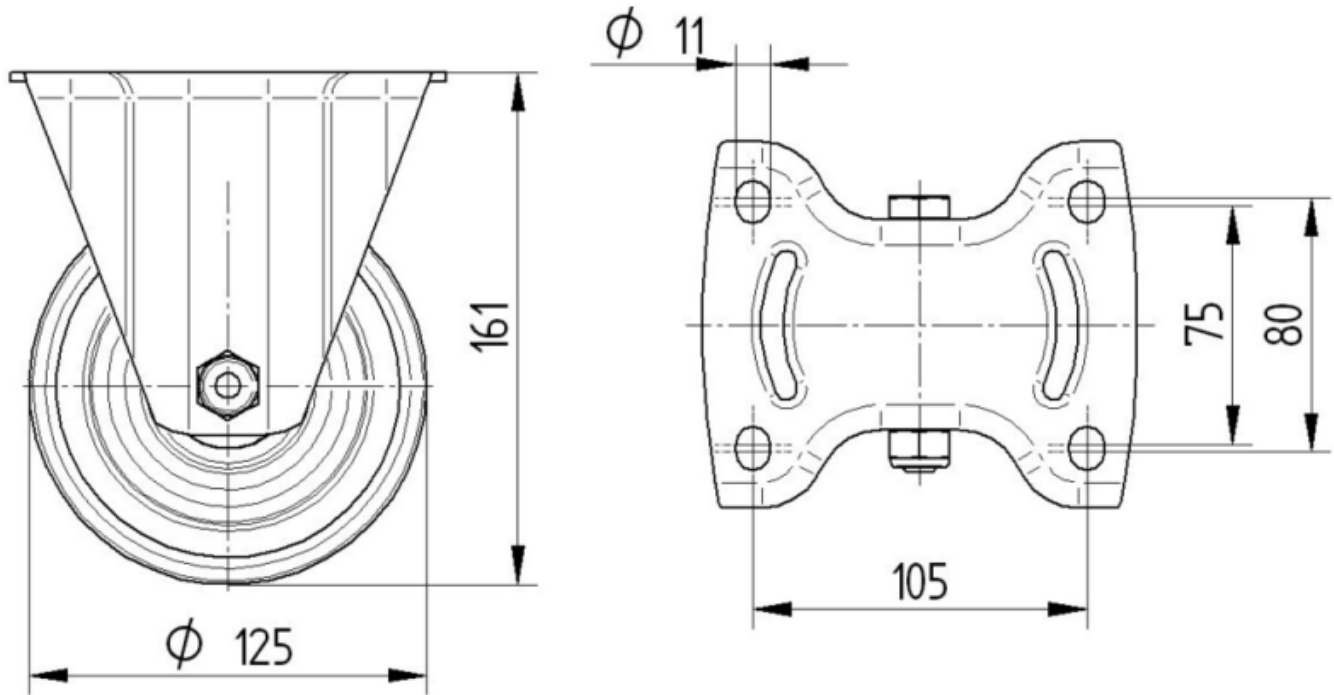

8478UAD125 P63

