



ROUE


Tread profile	convexe
Corps de roue	Fonte
Diamètre	140 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	68 mm
Largeur du corps de roue	60 mm
Type de roulement	6304
Convient pour/à	bt

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2.76 kg

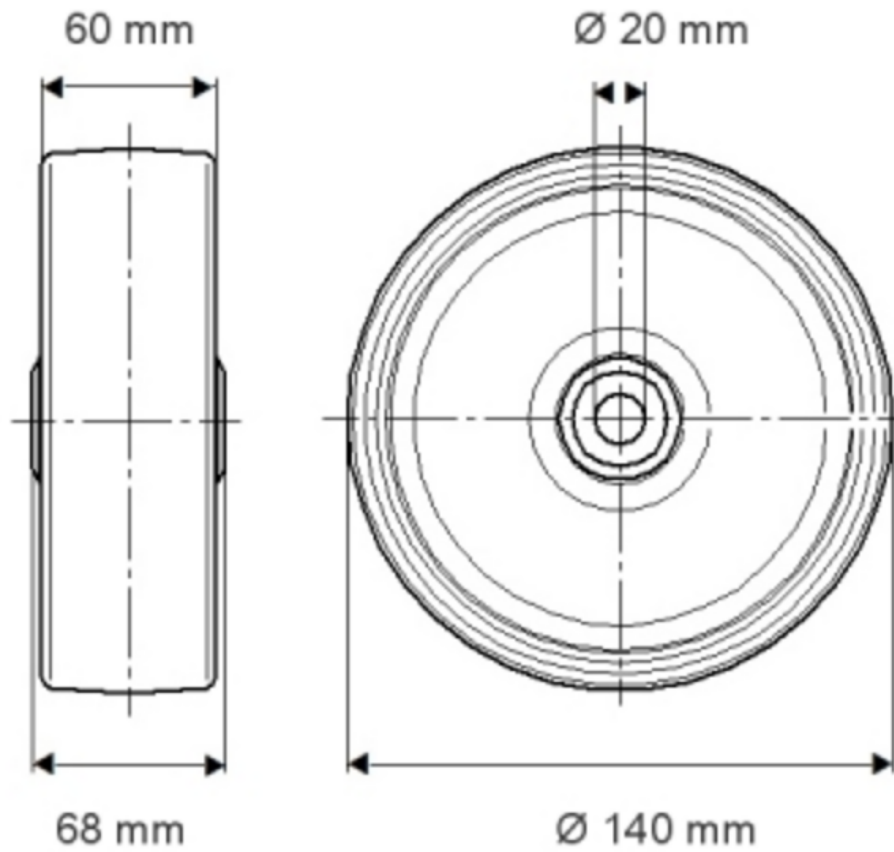


NOVATECH

FTP 140x60-Ø20 H168 cv R190

EAN 4031582379421

Numéro de commande 00832769

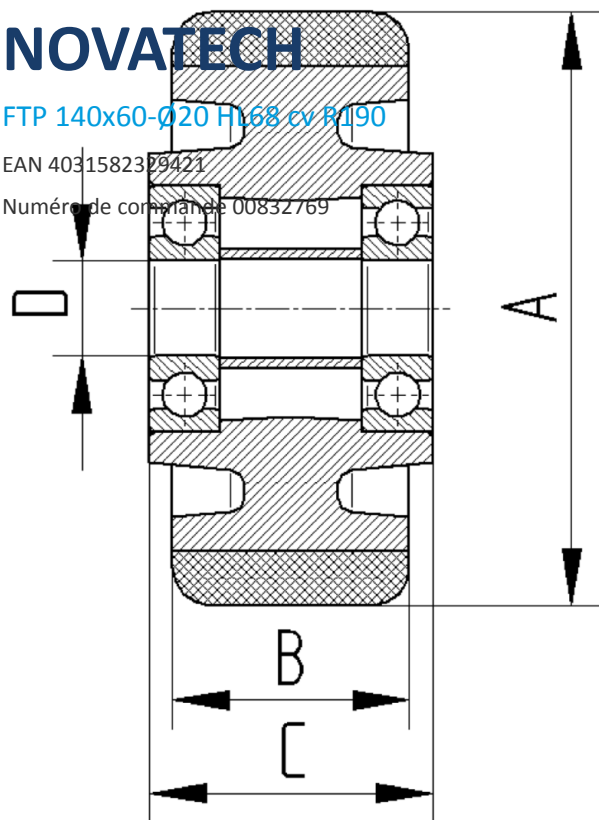

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.