

# NOVATECH

FTP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス


|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 製品名       | Novatech            |
| ハウジングタイプ  | 車輪                  |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスト |
| 4km/hの耐荷重 | 1200 kg             |
| 6km/hの耐荷重 | 1000 kg             |
| 導電性       | いいえ                 |
| ステンレス     | いいえ                 |
| 静荷重       | 2000 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C              |
| 最大温度範囲    | 60 °C               |
| 総重量       | 4.05 kg             |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | 鋳鉄                |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造         |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 200 mm            |
| トレッド幅       | 50 mm             |
| 車軸穴径        | 25 mm             |
| ハブの長さ       | 60 mm             |
| ボディ幅        | 50 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

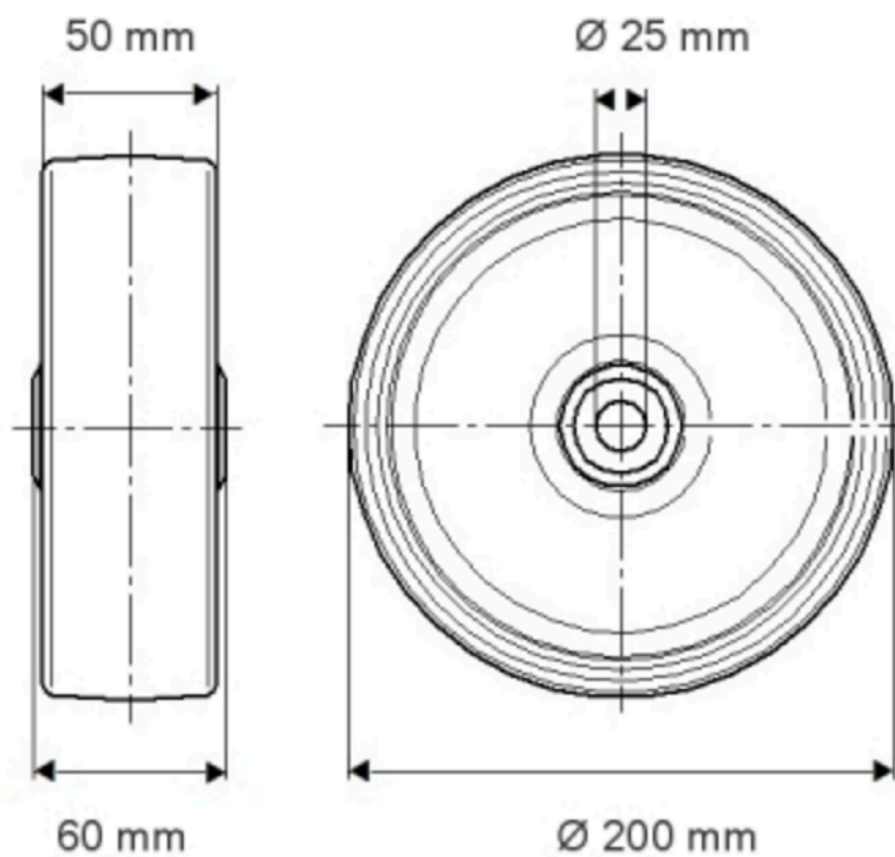


# NOVATECH

FTP 200x50-025 H160

EAN 4031582329650

注文番号 008014111

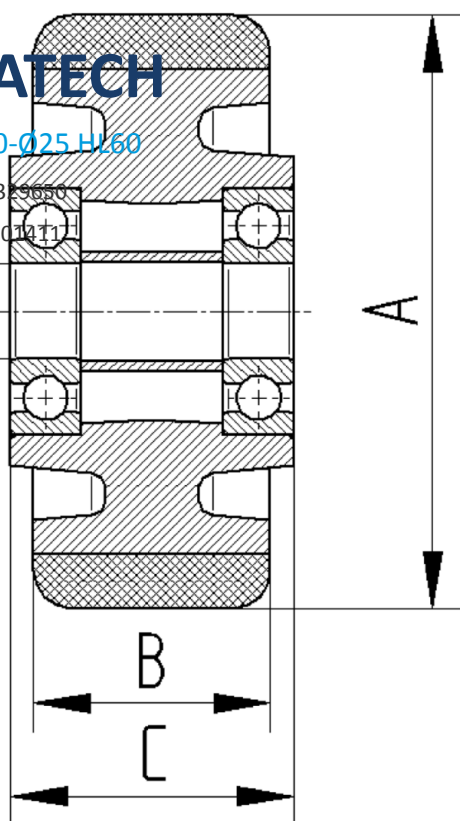

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.