

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Aviana
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き 自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	102 mm
全幅	69 mm
総重量	0.374 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	コーンボールベアリング、ステンレス
車輪色	スレートグレー (RAL7015)
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	シルバークレー (RAL7001)
オフセット	28 mm
旋回半径	68.5 mm
旋回径	137 mm
ドーム径	54 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ブレーキ機構付き長方形プレート
プレート長	70 mm
プレート幅	55 mm
プレート穴長 (最小)	51 mm
プレート穴長 (最大)	41 mm
プレート穴幅 (最小)	51 mm
プレート穴幅 (最大)	57 mm
プレート穴径	5.5 mm



レッドドットデザイン賞



ドイツデザイン賞

AVIANA





5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

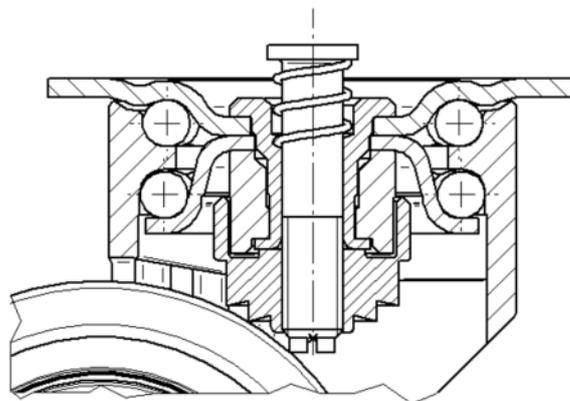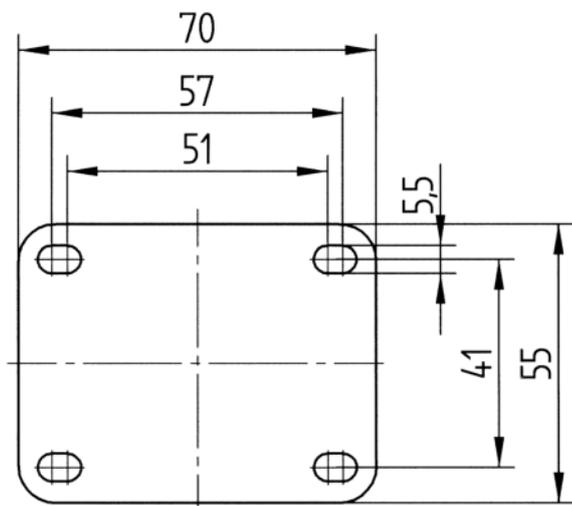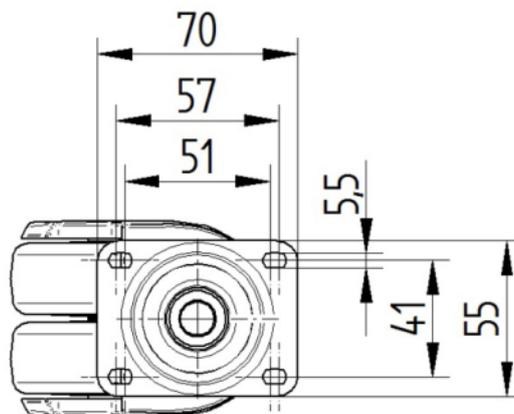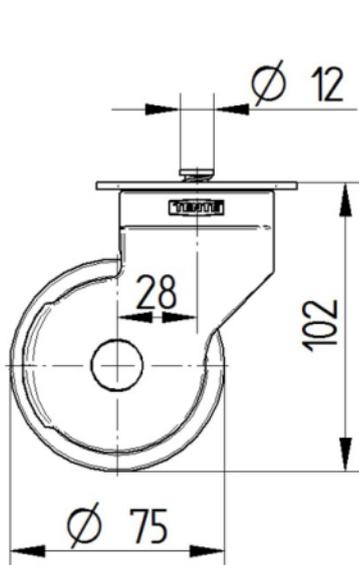

レッドドットデザイン賞



ドイツデザイン賞