

NOVATECH

ITP 125x50-Ø20 HL60 cv

EAN 4031582330458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	400 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,84 kg

RODA

Tread profile	convex
Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH


ITP 125x50-Ø20 HL60 cv

EAN 4031582330458

Número de comanda 00803844
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

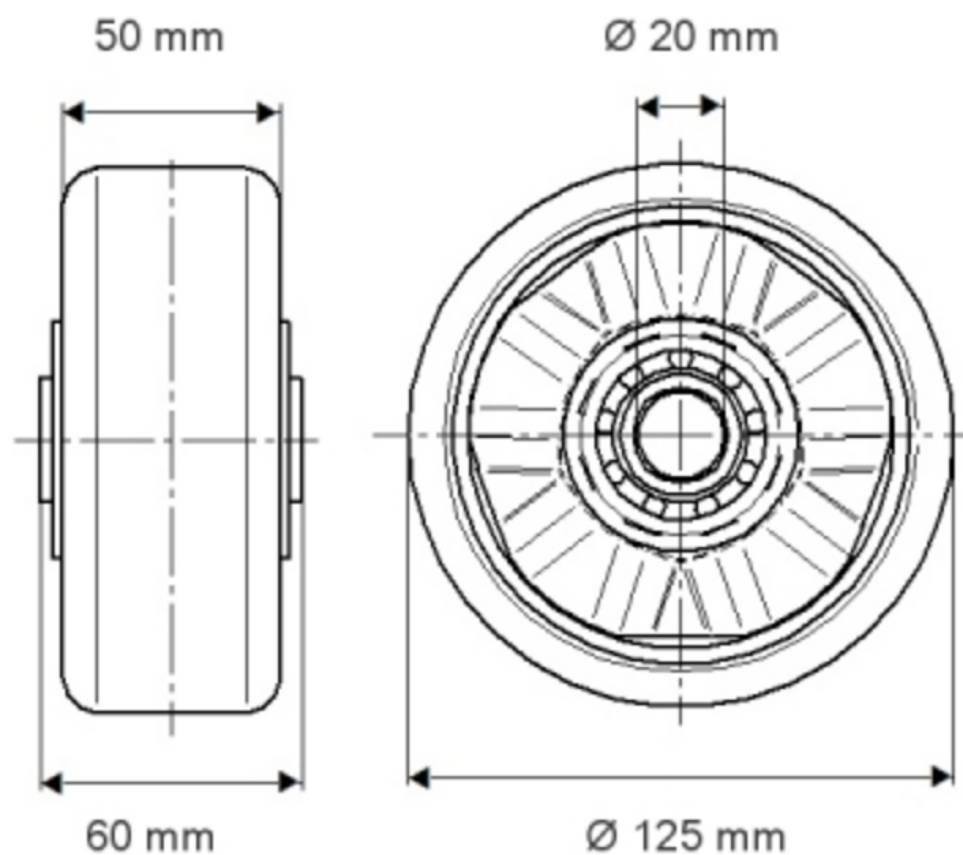


NOVATECH

ITP 125x50-020 HL60 cv

EAN 4031582330153

Número de comanda 00803844

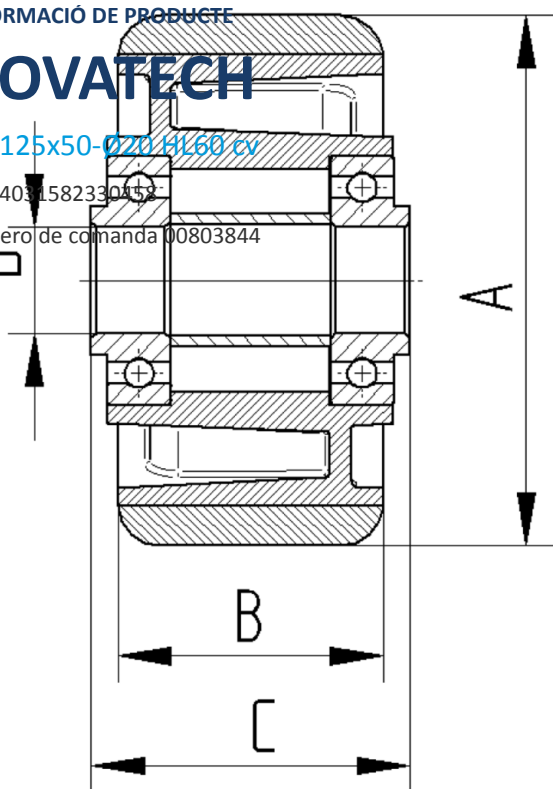

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.